
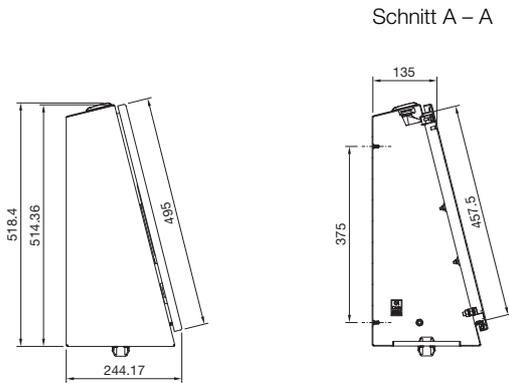


Schaltschränke


Pult-System CX

Pult-Oberteil CX


Breite 600/800 mm

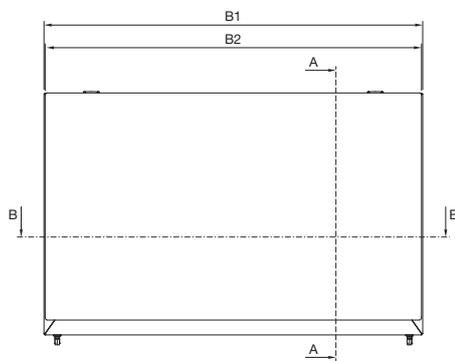

Schnitt B - B

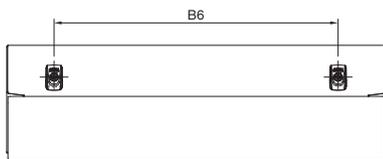

Innenansicht Deckel

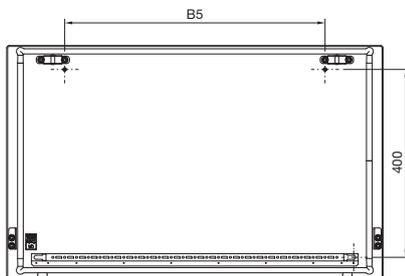


- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Deckelbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite unten
- B5 = Befestigungsabstand Innenausbau
- B6 = Abstand Verschlüsse


Best.-Nr. CX	Breitenmaße mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
6720.000	600	595	527	510	350	400
6721.000	800	795	727	710	550	600

Pult-Oberteil CX


Breite 1200/1600 mm

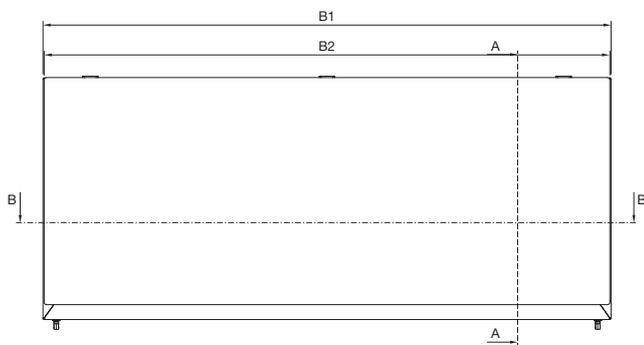


Schnitt A – A

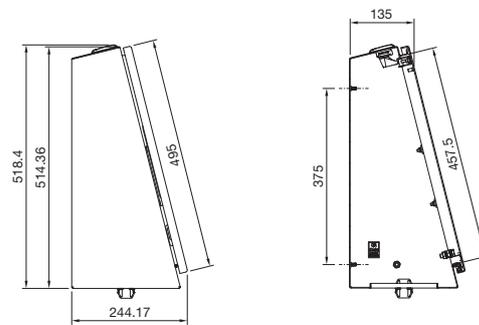

Schnitt B – B

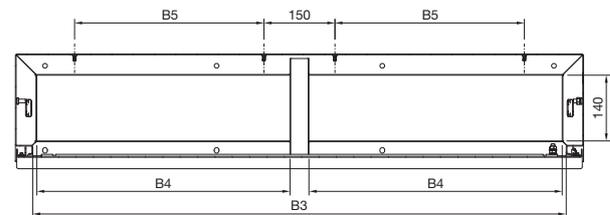

Innenansicht Deckel

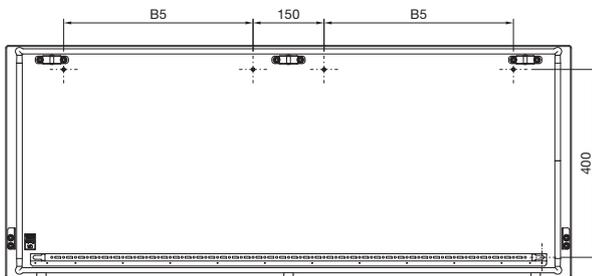

- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Deckelbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite unten
- B5 = Befestigungsabstand Innenausbau
- B6 = Abstand Verschlüsse

Best.-Nr. CX	Breitenmaße mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
6722.000	1200	1195	1127	535	400	1000
6723.000	1600	1595	1527	735	600	1400