


Schaltschränke


Standpulte TP

Standpulte TP


Breite 600/800 mm
TP 6746.500, TP 6748.500

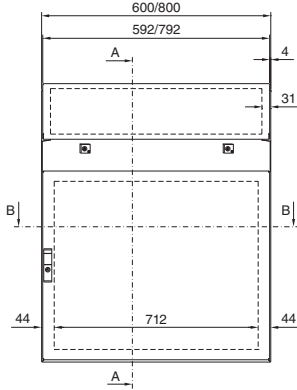


Breite 1000/1200 mm
TP 6740.500, TP 6742.500

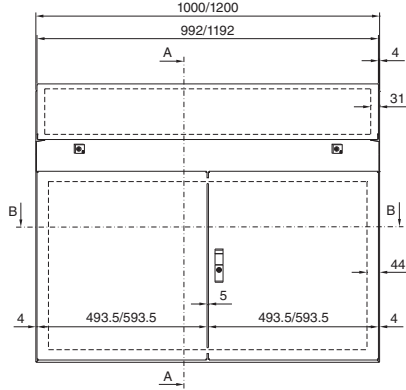


Schnitt A – A

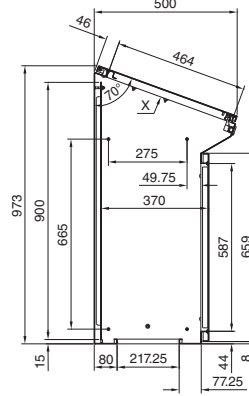


Montageausschnitt

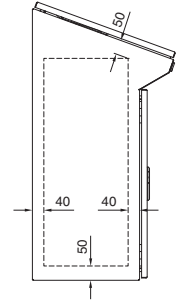


Schnitt B – B

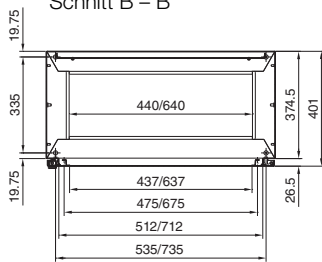


Schnitt B – B

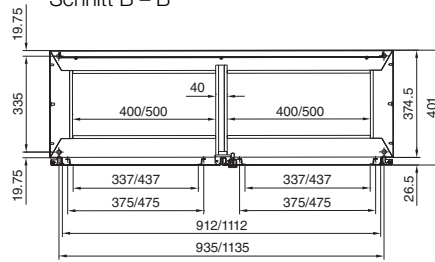

Montageplatte

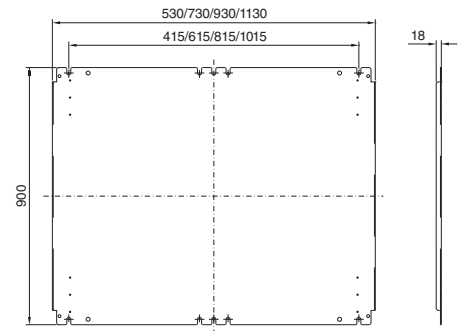


Ansicht in Richtung X

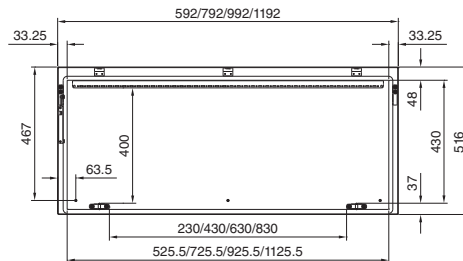


Universalpulte TP

Stahlblech


Mit kurzer Fronttür
TP 2694.500

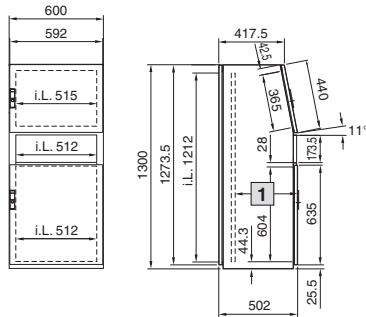

Mit hoher Fronttür
TP 2695.500

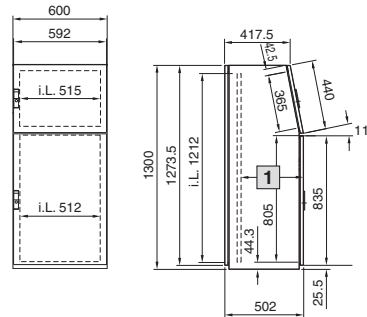

Montageplatte

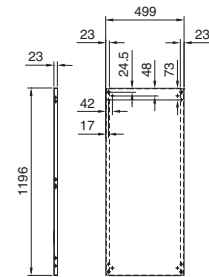

1 Von 200 bis 400 mm im 25 mm-Raster verstellbar