

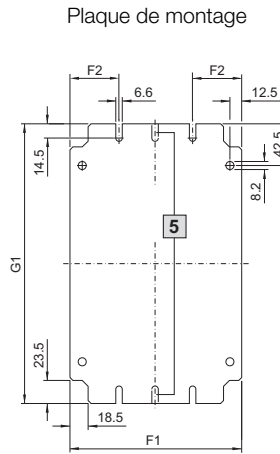
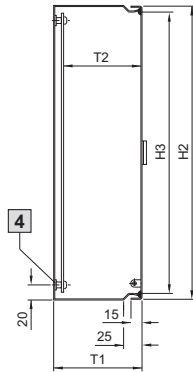


Coffrets électriques EB

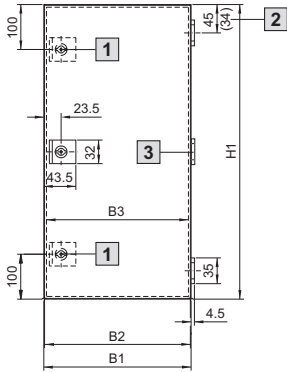

Vue A
pour fixation murale

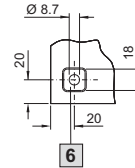

- 1** Pour EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500
deux fermetures
- 2** Pour EB 1551.500
et EB 1553.500
- 3** Seulement pour EB 1579.500

4 Vue A

5 Les plaques de largeur
125 mm sont fixées en
un seul point au centre

6 Empreinte 2 mm
en retrait

- B1 = Largeur totale
- B2 = Largeur de porte
- B3 = Largeur utile
- H1 = Hauteur totale
- H2 = Hauteur de porte
- H3 = Hauteur utile
- T1 = Profondeur totale
- T2 = Profondeur de montage utile
- F1 = Largeur de la plaque
de montage
- F2 = Bord extérieur au centre
des perçages de fixation
- G1 = Hauteur de plaque de montage

Référence EB	Largeur en mm			Hauteur en mm			Profondeur en mm		Dimensions de la plaque de montage en mm		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
1551.500	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
1545.500	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
1546.500	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
1552.500	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
1547.500	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
1553.500	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
1548.500	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
1549.500	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
1554.500	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
1550.500	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
1555.500	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
1556.500	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
1557.500	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
1577.500	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
1578.500	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
1579.500	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785