

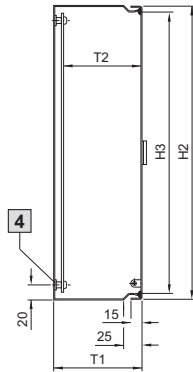



E-Box EB

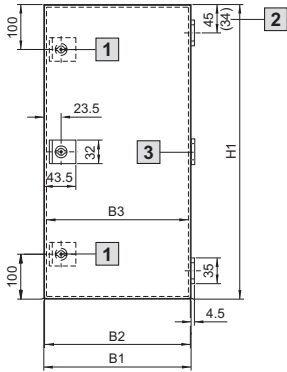

Piastra di montaggio

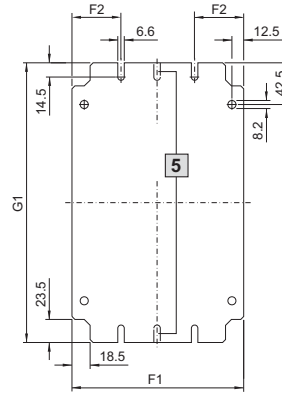

Vista A per fissaggio a parete

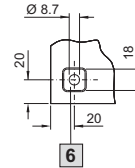

- 1** In EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500
due chiusure
- 2** In EB 1551.500
e EB 1553.500
- 3** Solo in EB 1579.500

4 Vista A

5 Con piastre di montaggio
larghe 125 mm, fissaggio
solo al centro

6 Apertura pretranciata,
ribassata di 2 mm

- B1 = Larghezza totale
- B2 = Larghezza della portina
- B3 = Larghezza utile
- H1 = Altezza totale
- H2 = Altezza della portina
- H3 = Altezza massima utile
- T1 = Profondità totale
- T2 = Profondità di montaggio
massima utile
- F1 = Larghezza piastra
di montaggio
- F2 = Distanza dal bordo esterno al
centro dei fori di fissaggio
- G1 = Altezza piastra di montaggio

| N. d'ord. EB | Larghezza mm | | | Altezza mm | | | Profondità mm | | Dimensioni piastre di montaggio in mm | | |
|-----------------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|---------------|-----|---------------------------------------|------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | T1 | T2 | F1 | F2 | G1 |
| 1551.500 | 150 | 148 | 132 | 150 | 148 | 132 | 80 | 65 | 125 | 62,5 | 135 |
| 1545.500 | 150 | 148 | 132 | 300 | 298 | 282 | 80 | 65 | 125 | 62,5 | 285 |
| 1546.500 | 200 | 198 | 182 | 200 | 198 | 182 | 80 | 65 | 175 | 50 | 185 |
| 1552.500 | 200 | 198 | 182 | 300 | 298 | 282 | 80 | 65 | 175 | 50 | 285 |
| 1547.500 | 200 | 198 | 182 | 400 | 398 | 382 | 80 | 65 | 175 | 50 | 385 |
| 1553.500 | 150 | 148 | 132 | 150 | 148 | 132 | 120 | 105 | 125 | 62,5 | 135 |
| 1548.500 | 150 | 148 | 132 | 300 | 298 | 282 | 120 | 105 | 125 | 62,5 | 285 |
| 1549.500 | 200 | 198 | 182 | 200 | 198 | 182 | 120 | 105 | 175 | 50 | 185 |
| 1554.500 | 200 | 198 | 182 | 300 | 298 | 282 | 120 | 105 | 175 | 50 | 285 |
| 1550.500 | 200 | 198 | 182 | 400 | 398 | 382 | 120 | 105 | 175 | 50 | 385 |
| 1555.500 | 300 | 298 | 282 | 300 | 298 | 282 | 120 | 105 | 275 | 50 | 285 |
| 1556.500 | 300 | 298 | 282 | 400 | 398 | 382 | 120 | 105 | 275 | 50 | 385 |
| 1557.500 | 200 | 198 | 182 | 500 | 498 | 482 | 120 | 105 | 175 | 50 | 485 |
| 1577.500 | 300 | 298 | 282 | 400 | 398 | 382 | 155 | 140 | 275 | 50 | 385 |
| 1578.500 | 300 | 298 | 282 | 600 | 598 | 582 | 155 | 140 | 275 | 50 | 585 |
| 1579.500 | 300 | 298 | 282 | 800 | 798 | 782 | 155 | 140 | 275 | 50 | 785 |