

Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.

Metall-Flanschplatte für AX und KX mit metrischen Vorprägungen

Einfache Montage von Kabelverschraubungen

Metal gland plate for AX and KX with metric knockouts

Simple assembly of cable glands

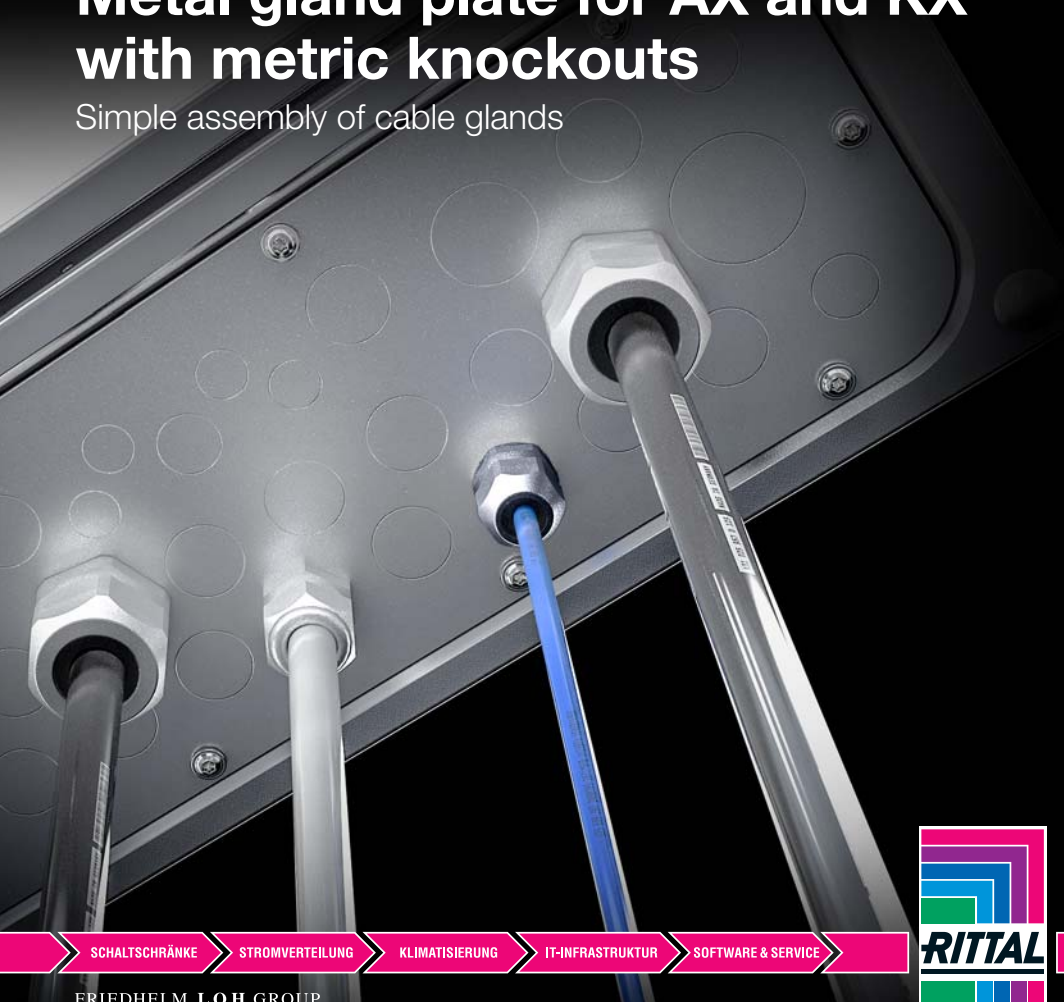

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX oder KX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

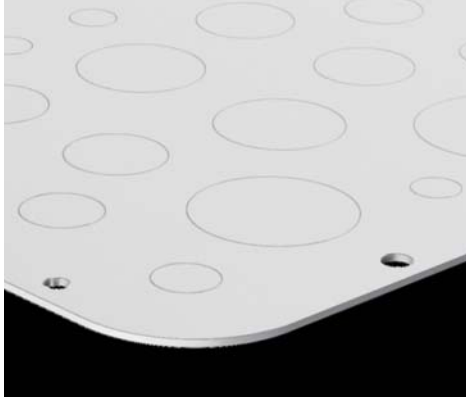

Metal gland plate with metric knockouts, for AX or KX

Simply knock out the holes for the cable glands using a screwdriver.

- Die optimierten Flanschplatten verfügen über die gleiche Technik, wie die Flanschplatten des AE.
 - Durch kleine Mikrostege an den metrischen Ausbrüchen ist gewährleistet, dass sich diese bequem entfernen lassen.
 - Größe und Position der metrischen Kabeleinführungsausbrüche ändern sich nicht.
- The optimised gland plates are based on the same technology as AE gland plates.
 - Tiny micro-bars on the metric cut-outs allow easy removal.
 - The size and position of the metric cable entry cut-outs remain the same.

Betrifft folgende Bestell-Nummern/Applies to the following Model Numbers

Best.-Nr. Model No.	Produkt Product	für/for		Flanschplatten Größe Gland plates Size	Breite Depth mm
		AX	KX		
2571.100	Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung Metal gland plate with metric knockouts	■	–	1	256 x 149
2572.100		■	–	2	339 x 149
2573.100		■	–	3	447 x 149
2574.100		■	–	4	534 x 149
2575.100		■	–	5	301 x 221
2576.100		■	–	6	401 x 221
2577.100		■	–	7	436 x 221
1581.200	Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung Durchmesser M20 Metal gland plate with metric knockouts Diameter M20	–	■	–	220 x 90

XVW00235INT2103