



Netzwerk-/Serverschränke VX IT

mit belüfteten Türen, mit 19"-Profilschienen standard, B 600 x T 1200 mm


Vorderansicht

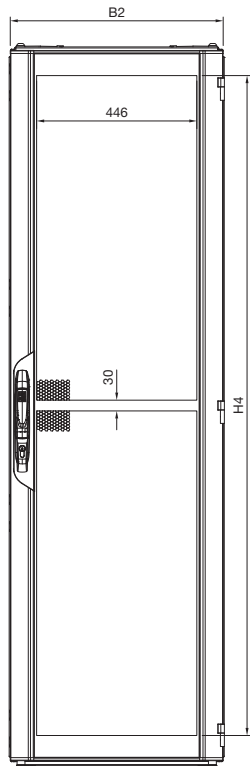


Seitenansicht

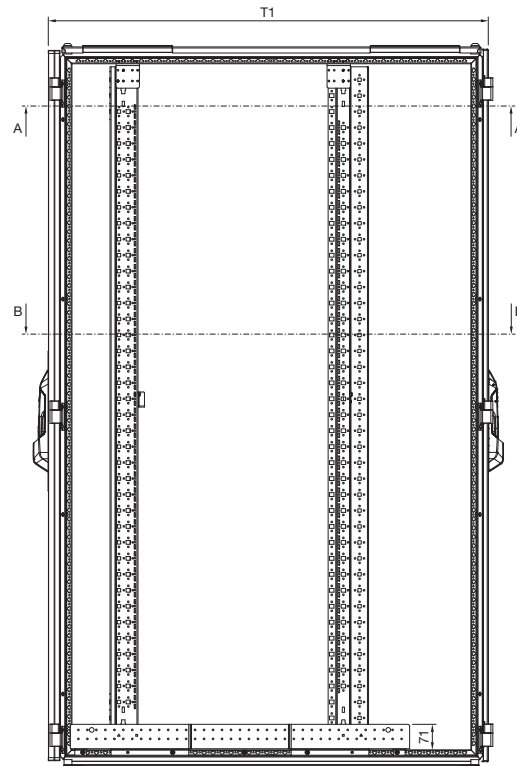

Schnitt A - A

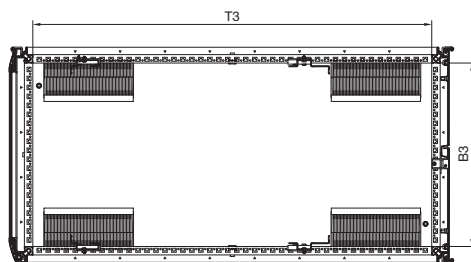


Schnitt B - B

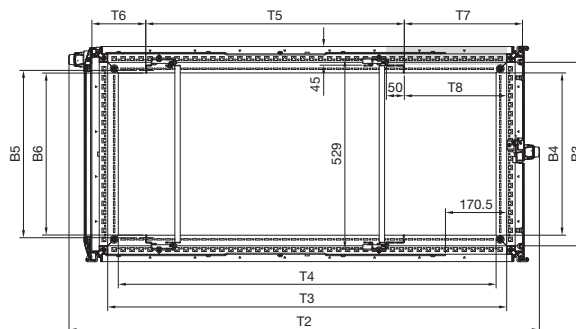


Netzwerk-/Serverschränke VX IT

mit belüfteten Türen, mit 19"-Profilschienen standard, B 600 x T 1200 mm

Rückansicht

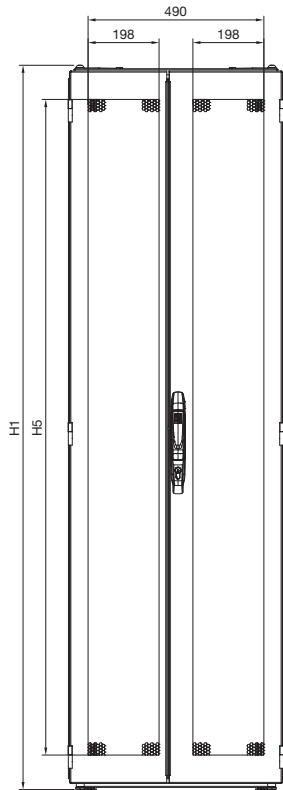

Vorderansicht ohne Türen

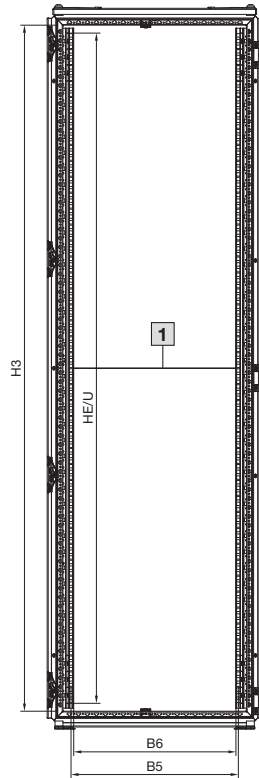

- B1 = Gesamtbreite ohne Seitenwände
- B2 = Breite der Fronttür
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- B4 = Lichtes Öffnungsmaß Boden (Aufstellmaß Gerüst ohne Nivellierfüße, Innenkante)
- B5 = Befestigungsmaß 19"
- B6 = Lichter Freiraum innerhalb der 19"-Montageebene
- B7 = Aufstellmaß Nivellierfüße (Befestigung im Bodenrahmen)
- B8 = Aufstellmaß Nivellierfüße (Befestigung an den Gerüst-Eckstücken)
- B9 = Aufstellmaß Gerüst ohne Nivellierfüße, Außenkante

- H1 = Gesamthöhe
- H3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- H4 = Höhe belüftete Fläche, Fronttür
- H5 = Höhe belüftete Fläche, Rücktür


- T1 = Gesamttiefe ohne Griffe
- T2 = Gesamttiefe mit Griffen
- T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T4 = Lichte Bodenöffnung
- T5 = Abstand zwischen den 19"-Montageebenen
- T6 = Freiraum vor der 19"-Montageebene
- T7 = Freiraum hinter der 19"-Montageebene
- T8 = Abstand Gerüst zu 19"-Montageebene, hinten
- T9 = Aufstellmaß Nivellierfüße (Befestigung im Bodenrahmen)
- T10 = Aufstellmaß Nivellierfüße (Befestigung an den Gerüst-Eckstücken)
- T11 = Tiefe der Bürstenleiste

1 Transportsicherung (Nach Komponenteneinbau zu demontieren)


Hinweis:

- Mit montierten Seitenwänden erhöht sich die Gesamtbreite B1 um 9 mm
- Zwischen angereihten Schränken ergibt sich je nach Anreihverbinder ein Abstand von 1 bzw. 3 mm
- Freiraum für PDU: Tiefe = T8 + 50 mm/Breite = 45 mm

Draufsicht

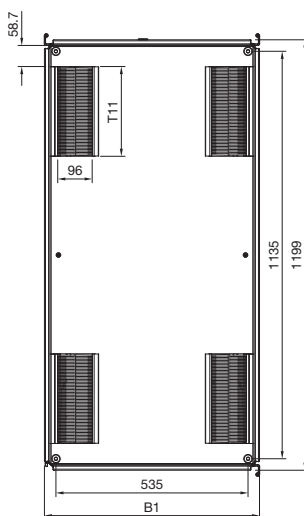

Untersicht

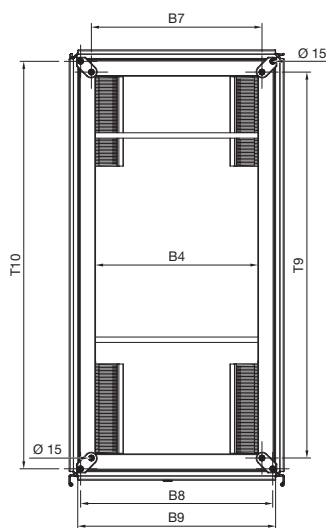

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm									Höhenmaße mm					Tiefenmaße mm										
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4	T5 ³⁾	T6 ¹⁾	T7 ²⁾	T8	T9	T10	T11	
5310.118	42	599	593	511	452	465	451	475	535	551	2017,5	1911	1838	1826	1225	1110	1111	1052	720	150	329	285	1075	1135	250	
5310.128	42	599	593	511	452	465	451	475	535	551	2017,5	1911	1838	1826	1225	1110	1111	1052	720	150	329	285	1075	1135	250	
5315.128	47	599	593	511	452	465	451	475	535	551	2217,5	2111	2038	2026	1225	1110	1111	1052	720	150	329	285	1075	1135	250	

¹⁾ Min. Abstand 37,5 mm ²⁾ Min. Abstand 41,5 mm ³⁾ Max. Abstand 1120 mm