
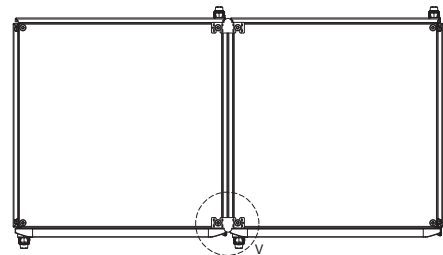
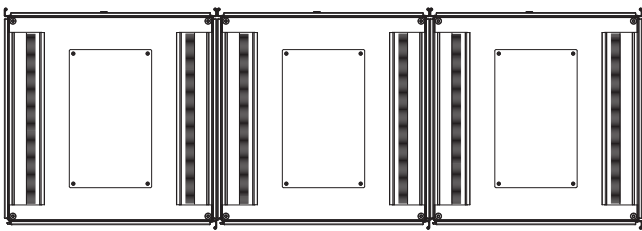
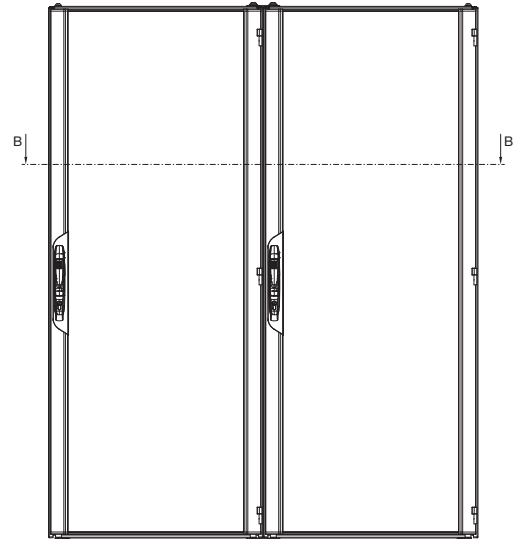


IT-Infrastruktur

IT-Schranksysteme



Netzwerk-/Serverschränke VX IT

Anreihtechnik

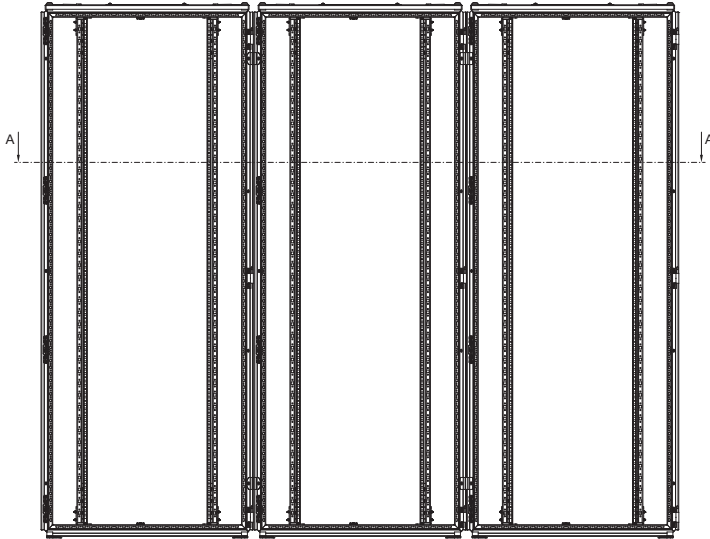

Schnitt A – A

Schnitt B – B

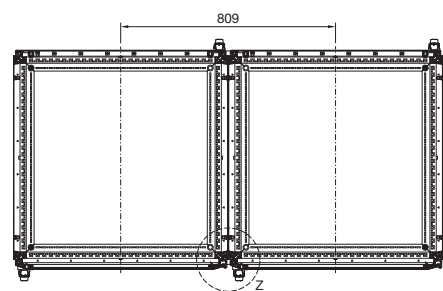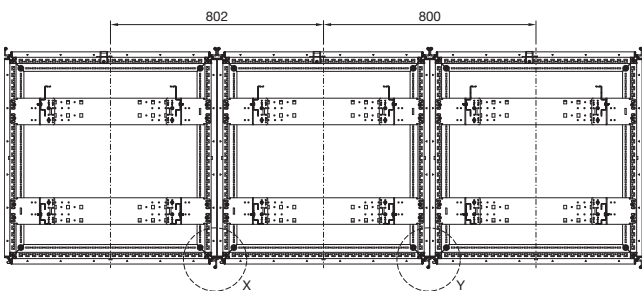

Einzelheit X




- Anreihung mit Anreihverbinder, außen, 3 mm, 5301.310
- Für den nachträglichen Austausch von Racks oder LCP Geräten
 - Für den nachträglichen Ein-/Ausbau von Schottwänden, einteilig, einschiebbar

Einzelheit Y

- Anreihung mit Anreihverbinder, außen 8617.502


Einzelheit V/Z

- Anreihung mit Anreihverbinder, außen, 9 mm, 7824.540
- Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit Seitenwänden

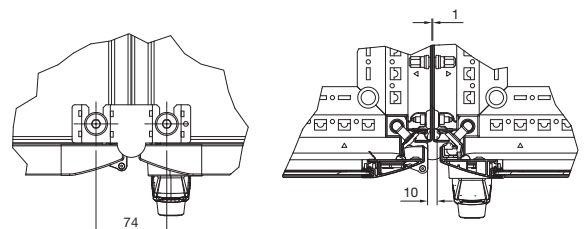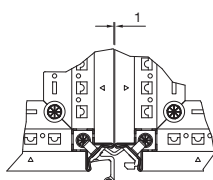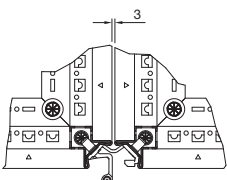


Netzwerk-/Serverschränke VX IT**Anreihtechnik****Anreihung mit Anreihverbinder, außen 8617.502**

Schränke ohne Seitenwände, Breite 799 mm, Schrankabstand 1 mm

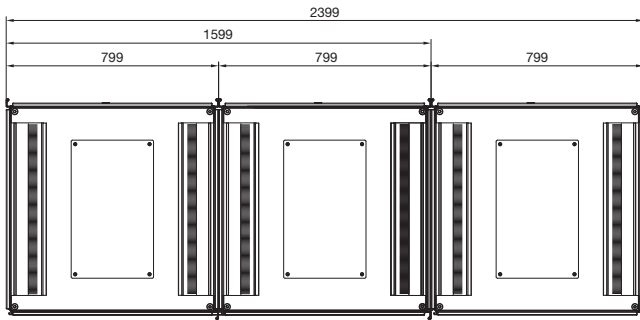**Anreihung mit Anreihverbinder, außen, 3 mm, 5301.310**

Schränke ohne Seitenwände, Breite 799 mm, Schrankabstand 3 mm

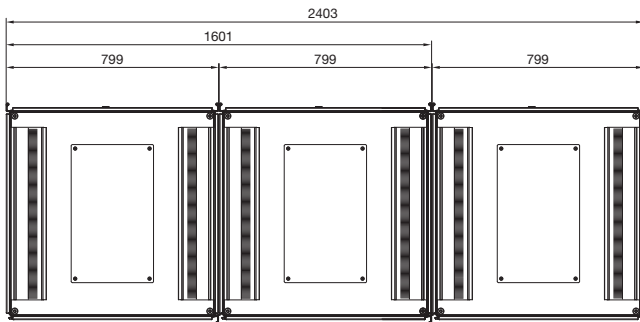**Anreihung mit Anreihverbinder, außen, 9 mm, 7824.540**

Schränke mit Seitenwänden, Breite 799 + 9 mm, Schrankabstand 1 mm

