


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

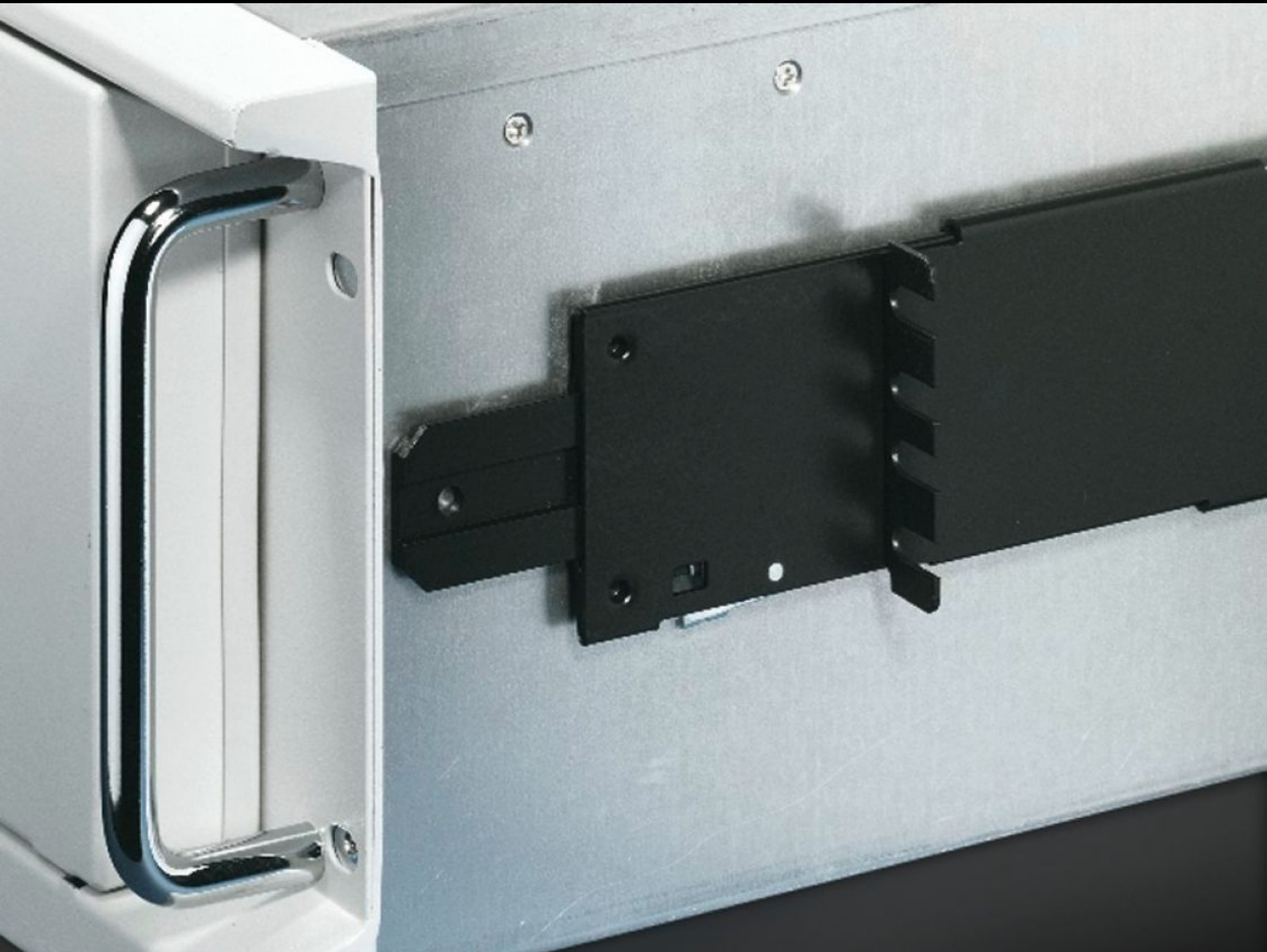

TS 3659.190 Server-Teleskopschienen

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3659.190 - Server-Teleskopschienen

Für eine optimale Server Zugänglichkeit - auch im eingebauten Zustand.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 3659.190
Ausführung	Für Ebenenabstand 559,0 - 789,0 mm
Produktbeschreibung	Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 426 mm.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Teleskopschiene mit Einbausatz Befestigungszubehör
Auszugslänge	596,4 mm
Passend für	Gehäusotyp: TS: 800 mm Gehäusotyp: TS IT
Belastbarkeit	30 kg
Hinweis	Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Verpackungseinheit	2 Stück
Gewicht/VE	3,146 kg
Nettogewicht	2.946
Bruttogewicht	3.146
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177222915
ETIM 8	EC002520
ETIM 7.0	EC002520
ECLASS 8.0	27189261