


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

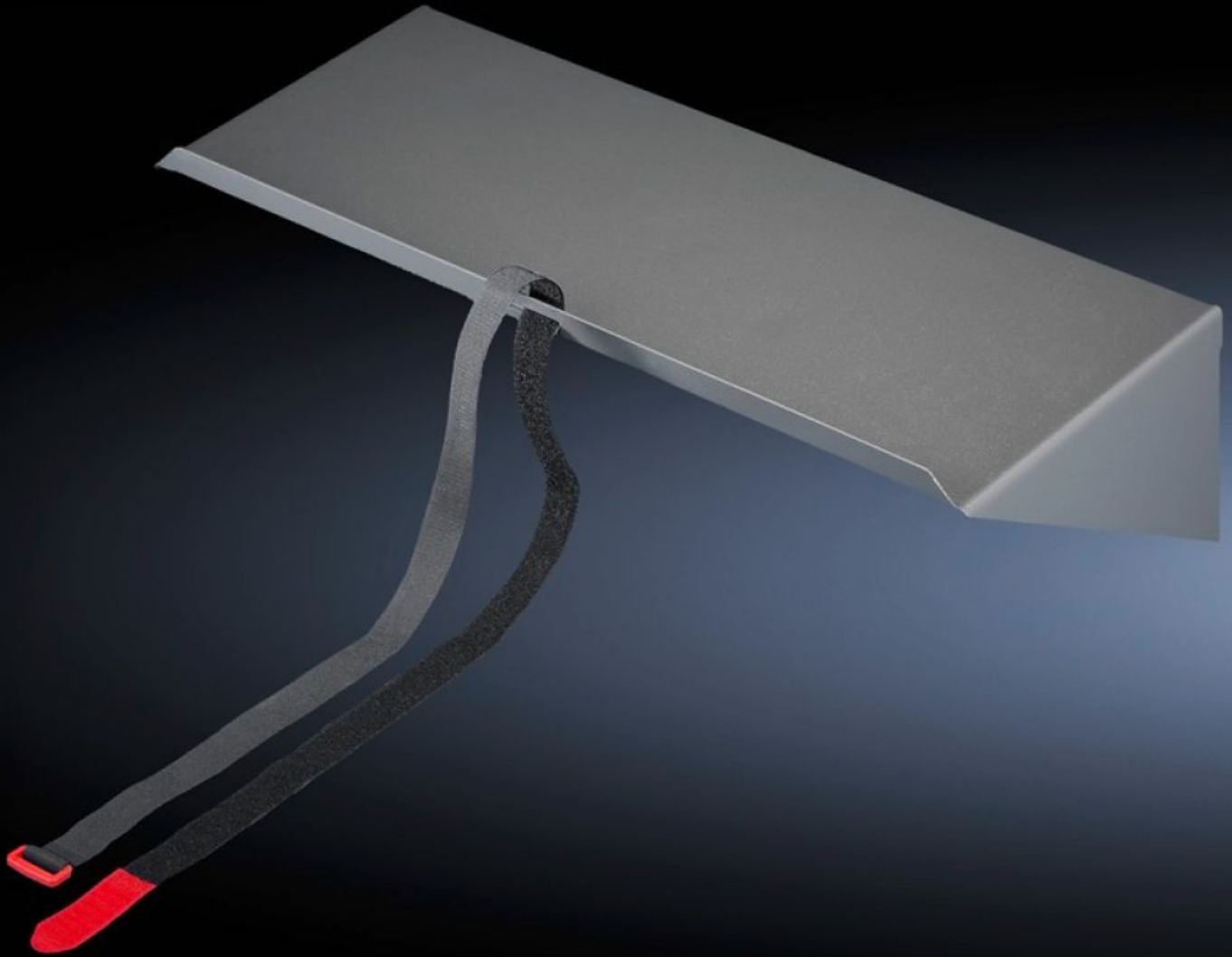

IW 6902.950 Boden

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6902.950 - Boden für Türrohrrahmen

Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.

Eigenschaften

Best.-Nr.	IW 6902.950
Produktbeschreibung	Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7015
Lieferumfang	Haltegurt Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 445 mm Höhe: 159 mm Tiefe: 230 mm
Belastbarkeit	20 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	4,3 kg
Nettogewicht	4.548
Bruttogewicht	4.748
CFP/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse	Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177438729
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261