


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

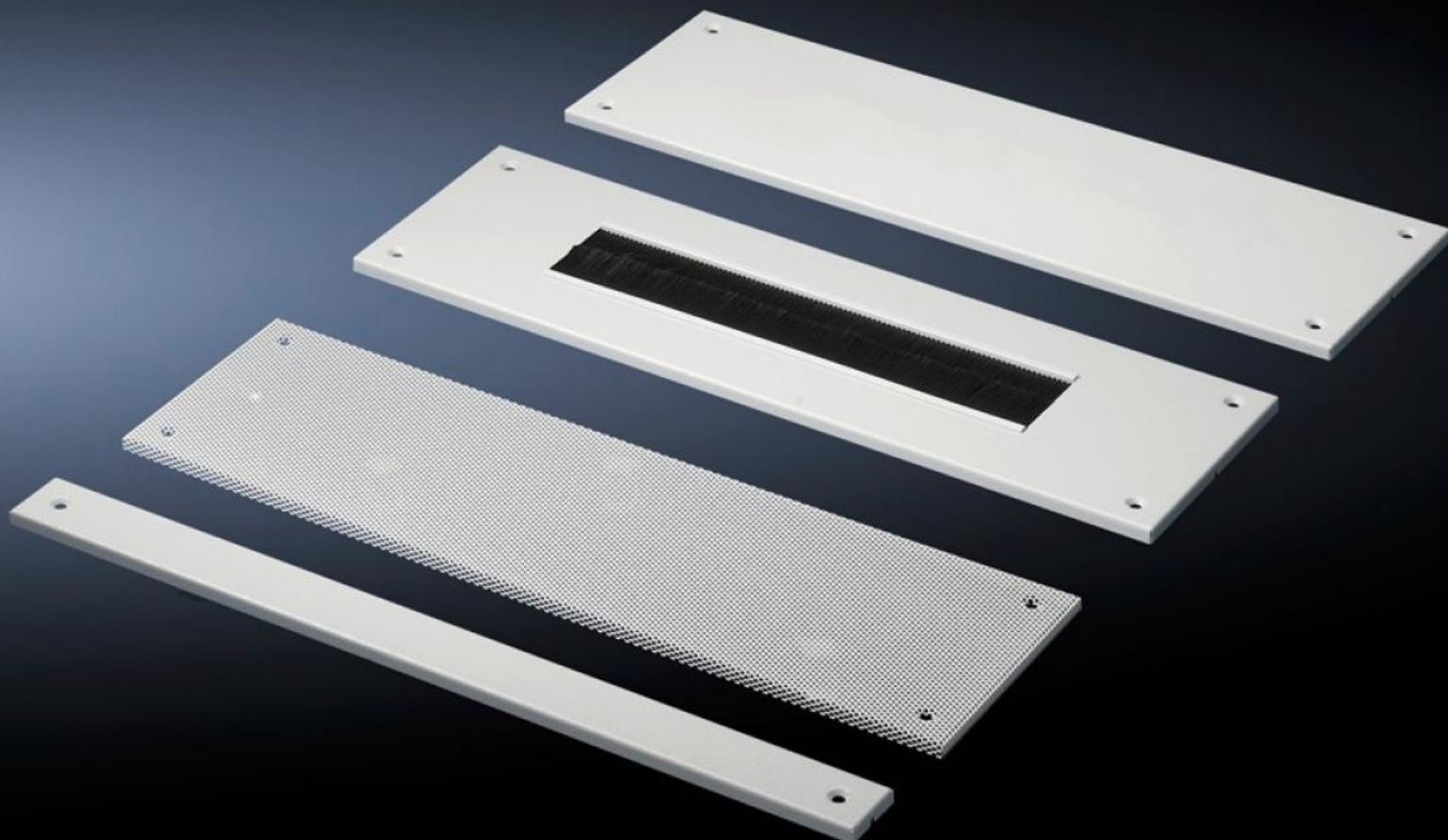

## TE 7526.829 Modulbleche

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7526.829 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	TE 7526.829
Ausführung	belüftet
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 450 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,712 kg
Nettogewicht	0.62
Bruttogewicht	0.712
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177304017
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Modublech belüftet

Modublechbreite 450 mm, Modulblechtiefe 200 mm

Material: Stahlblech, verzinkt