

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.255 Montageframe, 19"

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.255 - Montageframe, 19" voor TS, TS IT

Voor de opbouw van het voorste en achterst 482,6 mm (19")-niveau, het gelaste 482,6 mm (19")-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.

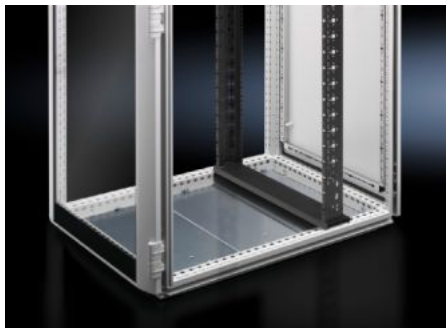

Funcities

Bestelnr.	DK 5501.255
Product omschrijving	Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Grondlak
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden	38 HE
Inbouwpositie	achter
Belastbaarheid	Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
Opmerking	Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Breedte: 800 mm Hoogte: 1.800 mm
---------------	--

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	16 kg
------------	-------

Nettogewicht	15
--------------	----

Brutogewicht	16
--------------	----

Douanetariefnummer	73269098
--------------------	----------

EAN	4028177716445
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
