


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

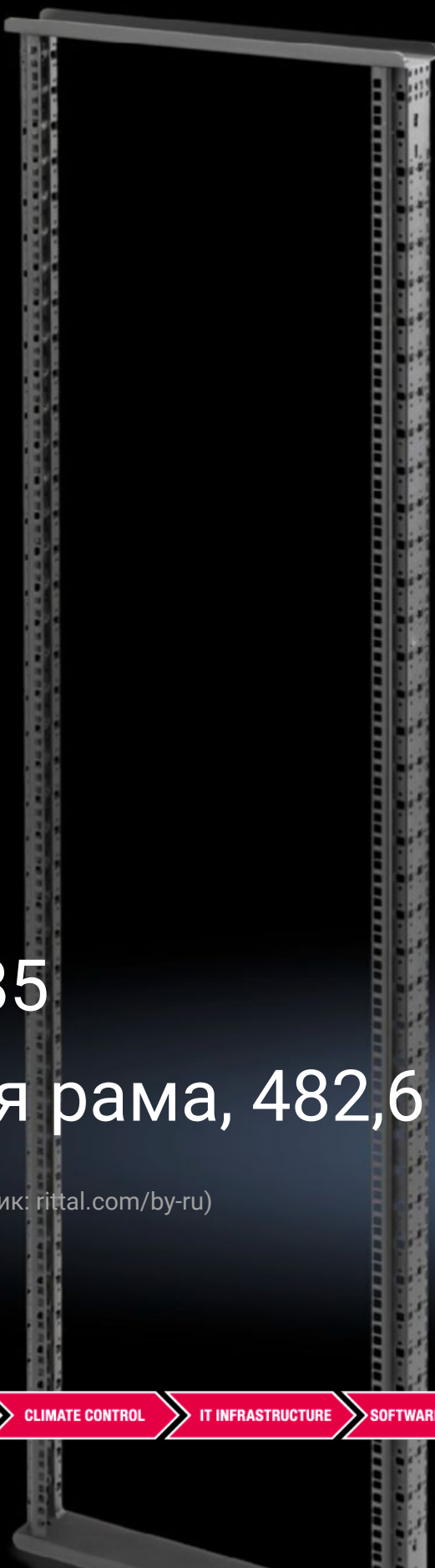

DK 5501.285

Монтажная рама, 482,6 мм (19")

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.285 - Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, TS IT

Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.



Функции

Арт. №	DK 5501.285
Описание продукта	Сварная 482,6 мм (19") монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "0 EB".
Материал	Листовая сталь
Поверхность	С грунтовкой
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	47 U
Положение монтажа	сзади

Функции

Нагрузочная способность	До 15000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
Указание	Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элементов, возможна установка воздухопроводных панелей по периметру
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Ширина: 600 мм Высота: 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	15 кг
Вес нетто	12
Gross weight	15
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177716506
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261