


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

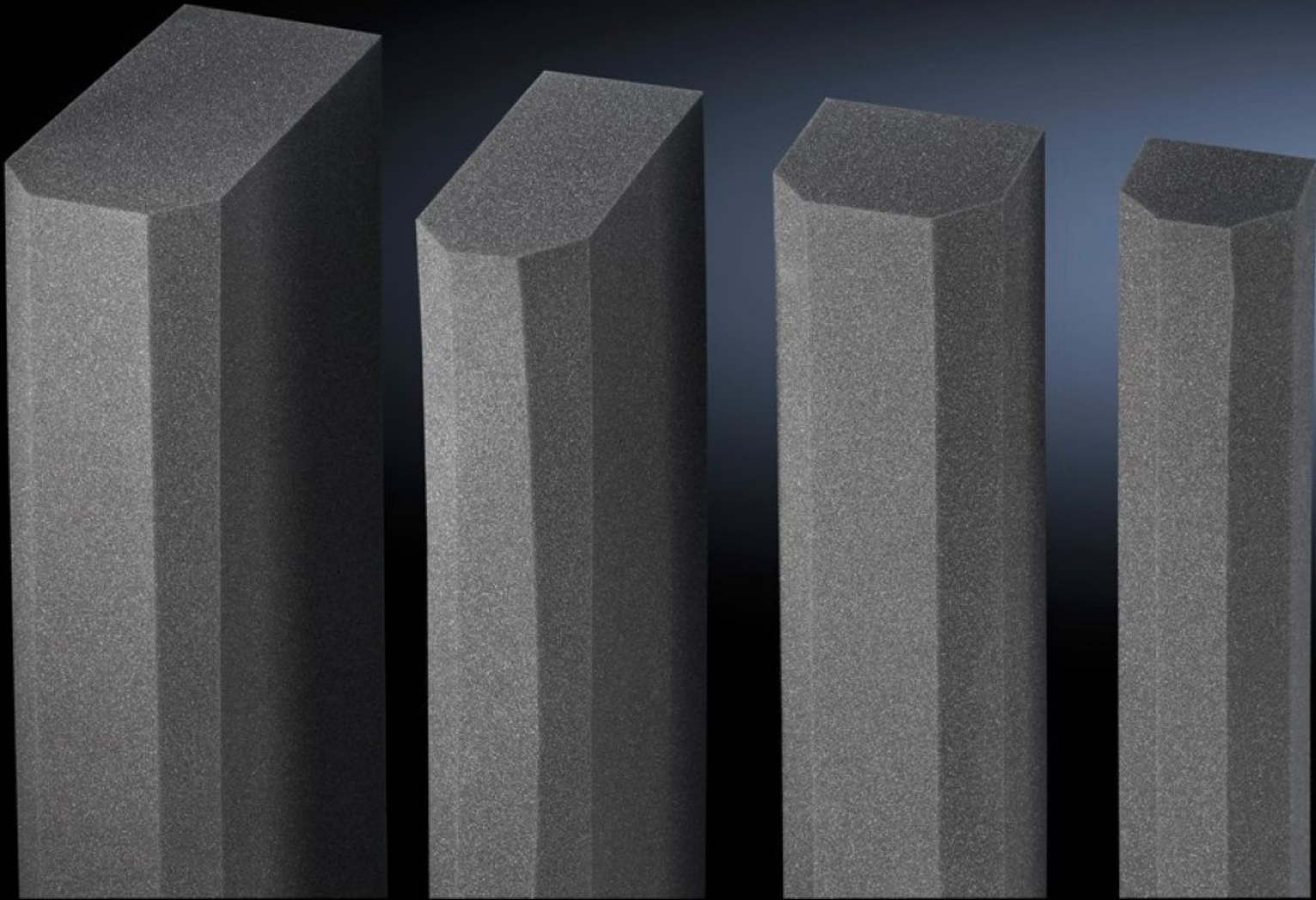

SK 3301.380

Cloisonnement vertical

État: 2024-09-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.380 - Cloisonnement vertical pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.380
Modèle	Auto-collant sur un côté
Description produit	Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
Matériau	Joint mousse polyuréthane Ignifuge selon UL 94 (HF1)
Couleur	Anthracite
Pour l'étanchéité entre	Panneau latéral et niveau 19"
Dimensions	Largeur: 84 mm Hauteur: 1.910 mm Profondeur: 84 mm
Convient à	Largeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,502 kg
Poids net	0.402
Poids brut	0.502
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177507975
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261