

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## KX 1587.000

## E-Box KX

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# KX 1587.000 - E-Box KX Edelstahl

Die E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.

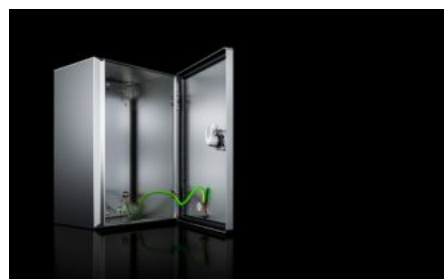

## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Best.-Nr.                         | KX 1587.000   |
| Material                          | Gehäuse: Edelstahl<br>Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Montageplatte: Stahlblech<br>Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Oberfläche                        | Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180<br>Montageplatte: verzinkt  |
| Lieferumfang                      | Montageplatte<br>Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz  |
| Schutzart IP nach EN 60 529       | IP 66   |
| Type rating nach UL 50E           | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Abmessung                         | Breite: 200 mm<br>Höhe: 300 mm<br>Tiefe: 155 mm   |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 175 mm x 285 mm   |

# Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Materialstärke Gehäuse  | 1.25 mm   |
| Materialstärke Tür      | 1.25 mm   |
| Verschluss              | Anzahl Verschlüsse: 1   |
| Grundmaterial           | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Gewicht/VE              | 3.96 kg   |
| Nettogewicht            | 3.8   |
| Bruttogewicht           | 4.05  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 94032080  |
| EAN                     | 4028177919136   |
| E-Number Sweden         | E3465243  |
| ETIM 8                  | EC000261  |
| ETIM 7.0                | EC000261  |
| ECLASS 8.0              | 27180101  |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Schaltschrank (E-Box, Edelstahl)

Gehäuse mit Tür:

Stabile Edelstahlkonstruktion,  
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,  
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,  
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,  
Rückwand geschlossen mit Prägung, Tür rechts scharniert,  
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,  
Erdung in der Tür über Bolzen,  
mit Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz nach  
DIN43668, mit Montageplatte.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild  
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum  
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -  
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der  
einzelnen Teile.

Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Mini-Komfortgriff.

Material:

Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Strichschliff, Korn 180

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4X

Abmessungen (B x H x T): 200x300x155 mm

Abmessungen Montageplatte (B x H): 175 x 285 mm

Modell-Nr.:1587.000

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG