


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

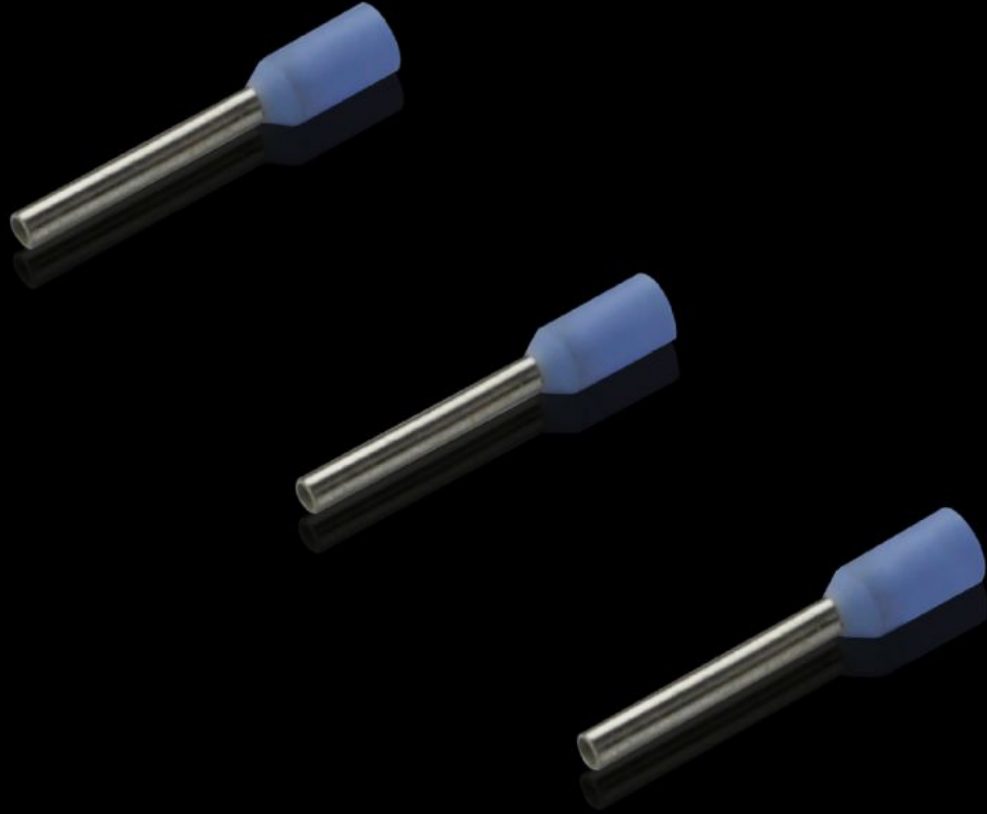

AS 4050.754 Aderendhülse

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.754 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Best.-Nr. | AS 4050.754 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | hellblau |
| Länge | 8 mm |
| AWG | 24 |
| Innendurchmesser | 1.8 mm |
| Rittal Farbcode | Ja |
| Für Querschnitt | 0.25 mm ² |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Gewicht/VE | 0.5 kg |
| Nettogewicht | 0.5 |
| Bruttogewicht | 0.026 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177815803 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Eigenschaften

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000005 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
|------------|----------|

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) UR |
|---------------|--------------------------|