


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

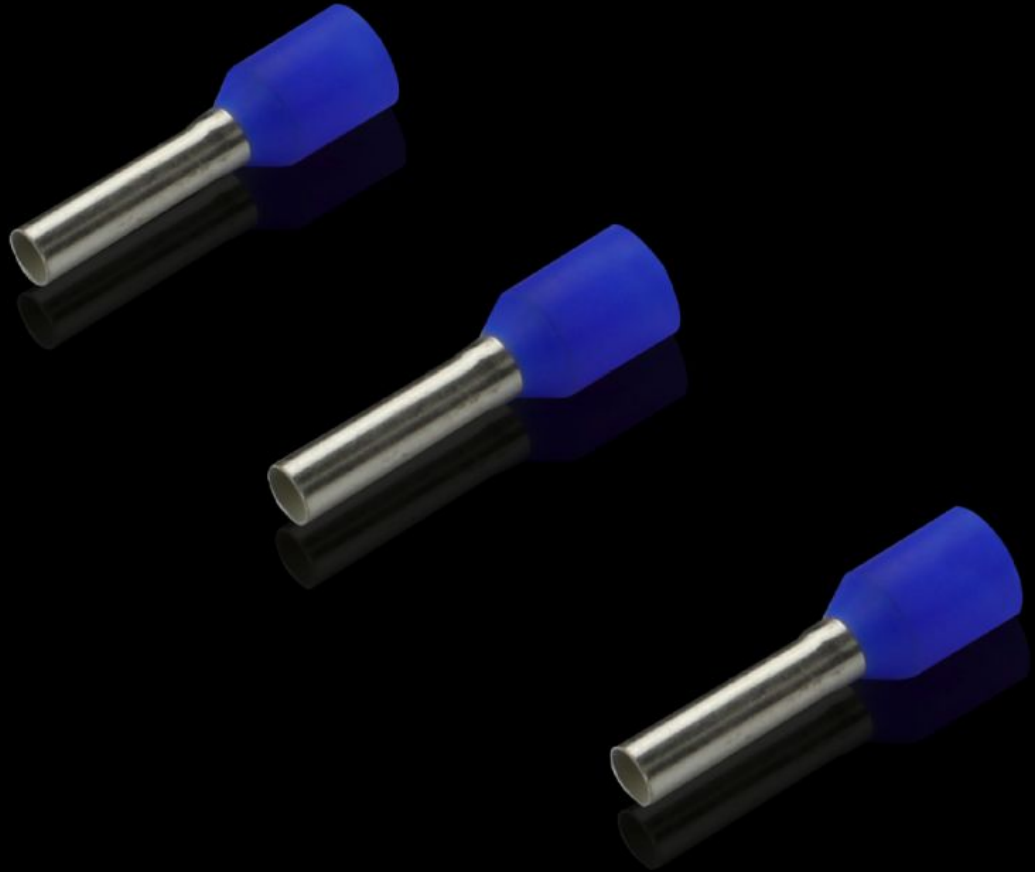

## AS 4050.779 Aderendhülse

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.779 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Best.-Nr.             | AS 4050.779   |
| Produktbeschreibung   | Mit Kunststoffkragen.   |
| Technische Daten      | Wärmebeständig bis 105 °C   |
| Material              | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen   |
| Farbe                 | blau  |
| Länge                 | 10 mm   |
| AWG                   | 14  |
| Innendurchmesser      | 4.2 mm  |
| Rittal Farbcode       | Ja  |
| Für Querschnitt       | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Hinweis               | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z.B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Normen                | AEH DIN 46228   |
| Passend für Best.-Nr. | 4051.205<br>4051.210  |
| Lieferform            | lose  |
| Verpackungseinheit    | 500 Stück   |
| Gewicht/VE            | 0.5 kg  |
| Nettogewicht          | 0.5   |
| Bruttogewicht         | 0.083   |
| Zolltarifnummer       | 85369010  |

# Eigenschaften

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177815704 |
| ETIM 8     | EC000005      |
| ETIM 7.0   | EC000005      |
| ECLASS 8.0 | 36659290      |

# Approbationen

---

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------------|--------------------------|