


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

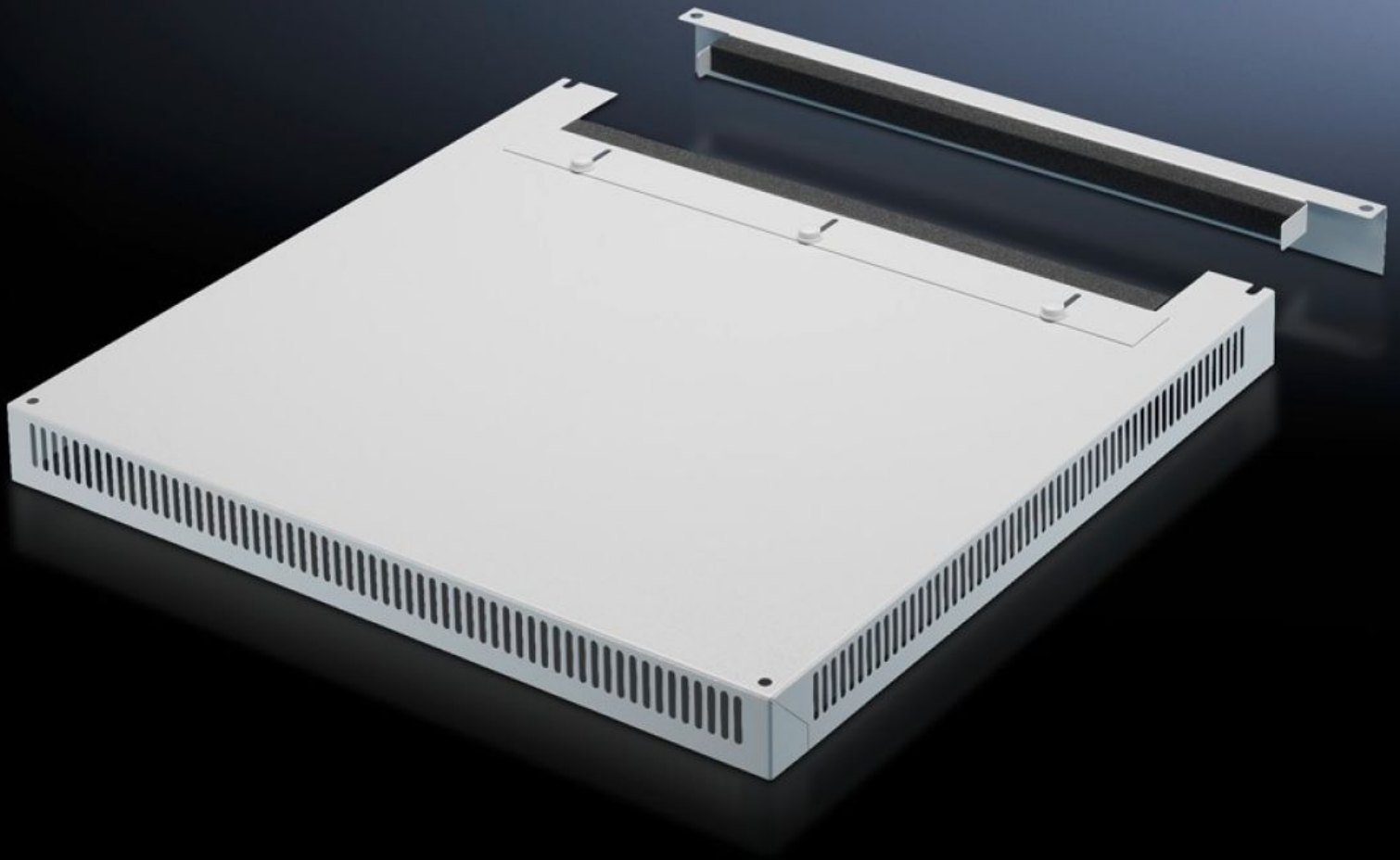

## DK 7826.669 Dachblech, belüftet

Stand: 27.09.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7826.669 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7826.669
Ausführung	Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT Breite: 600 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	7.24 kg
Nettogewicht	6.878
Bruttogewicht	7.24
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177390201
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

# Ausschreibungstext

Dachblech belüftet, für TS, TS IT  
BxT 600x600 mm,  
zweiteilig

Ausführung: zweigeteilt mit Kabeleinführung  
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035  
Abmessungen(B x T): 600 mm x 600 mm