


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

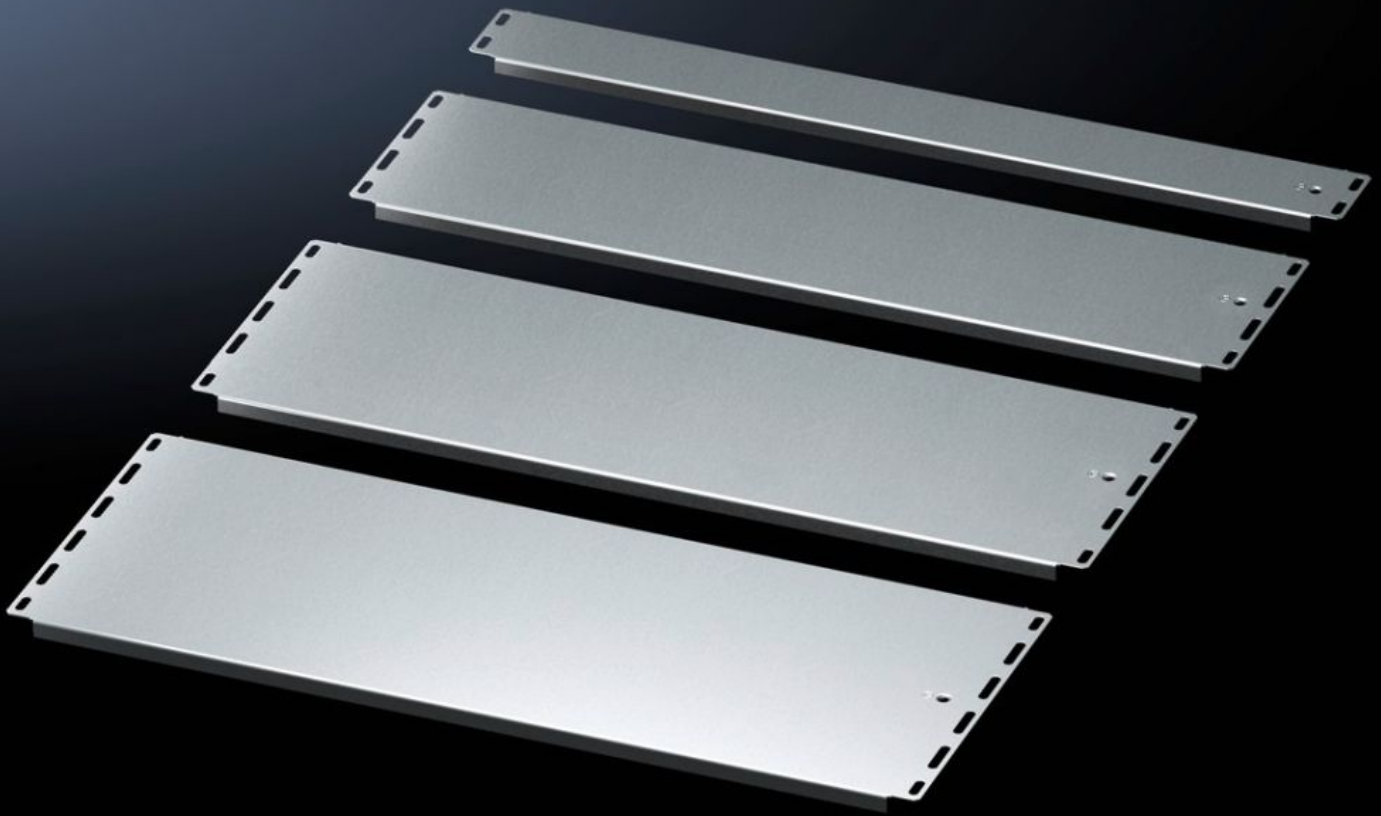

VX 8001.217 Bodenblech

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8001.217 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 8001.217
Produktbeschreibung	Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Hinweis zur Best.-Nr.	Nur für eine Schrankhälfte
Abmessung	Breite: 540 mm Tiefe: 175 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX VX IT VX SE Standpult CX Pultunterteil CX Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1.4 kg
Nettogewicht	1.3
Bruttogewicht	1.4
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177948723

Eigenschaften

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------