


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

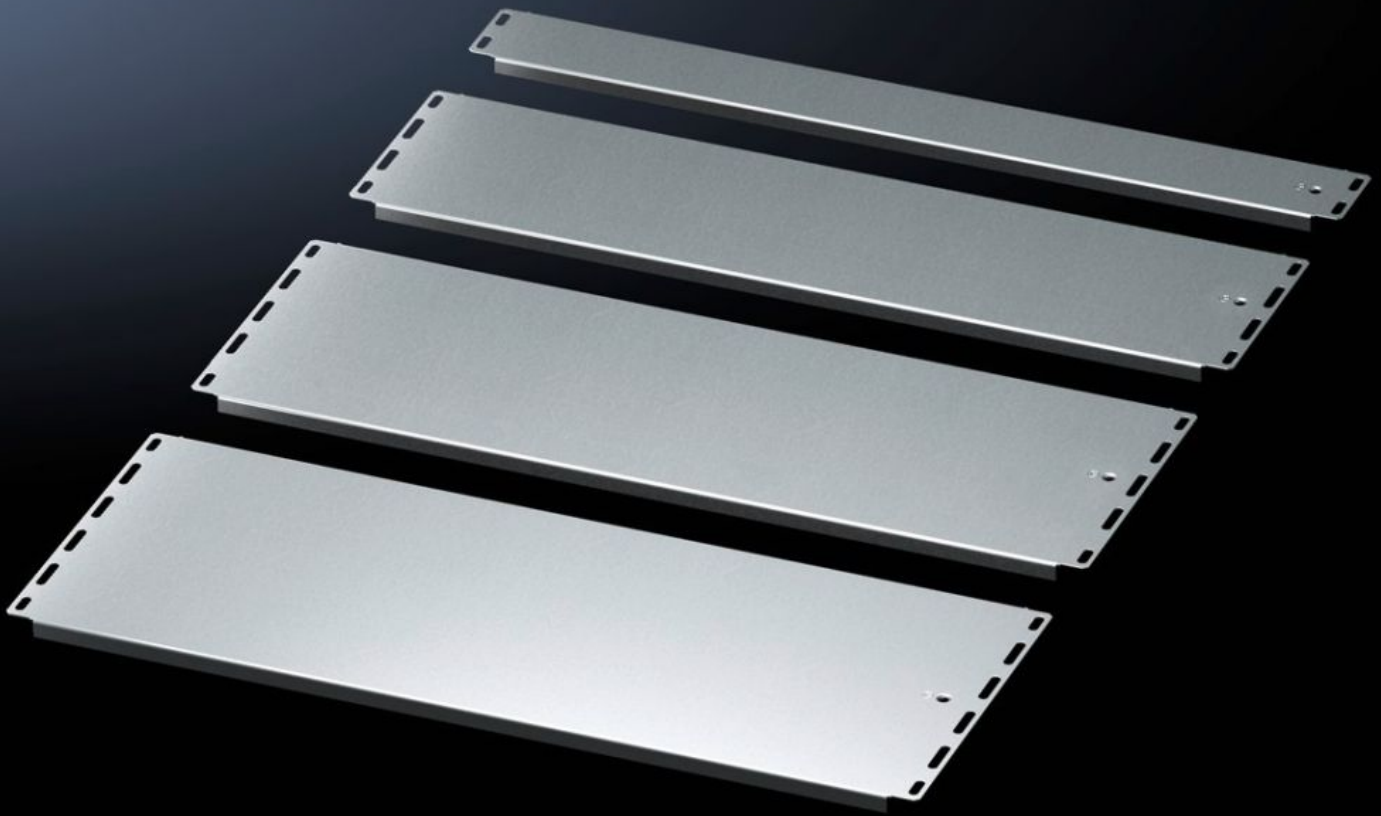

VX 8001.220 Bodenblech

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8001.220 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 8001.220
Produktbeschreibung	Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung	Breite: 440 mm Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX VX IT VX SE Standpult CX Pultunterteil CX Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1.48 kg
Nettogewicht	1.38
Bruttogewicht	1.48
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177948754
ETIM 7.0	EC002620

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189261

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)