


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

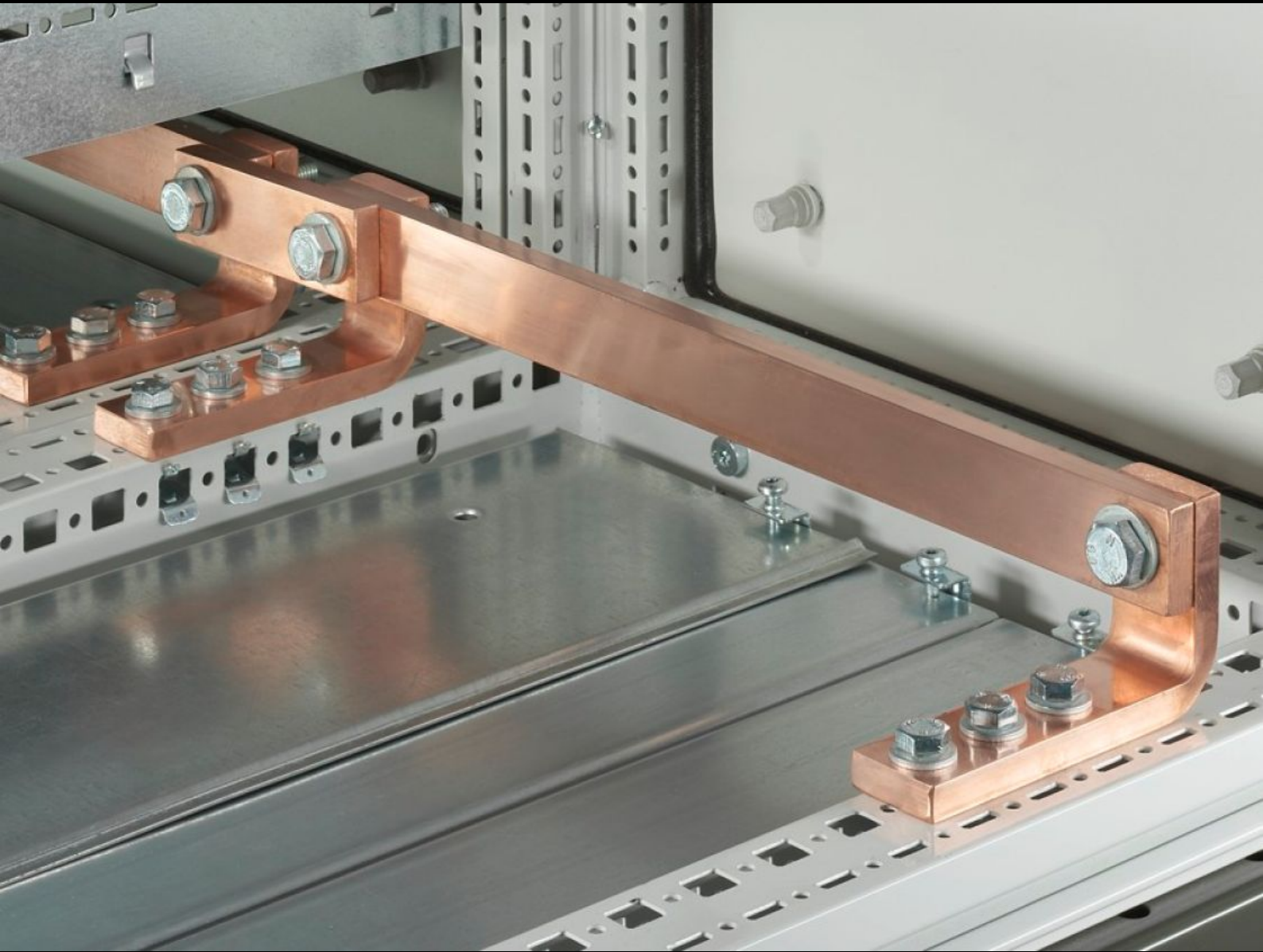

SV 9661.040

Sammelschienen E-Cu

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.040 - Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9661.040
Produktbeschreibung	Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Material	E-Cu
Ø Lochung	14 mm
Abmessung	Länge: 392 mm
Passend für	Breite: = 400 mm
Querschnitt	10 mm x 40 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Gewicht/VE	6.5 kg
Nettogewicht	2.76
Bruttogewicht	2.77
Kupferanteil (kg/Stück)	1.38
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177555761
ETIM 7.0	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK