


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

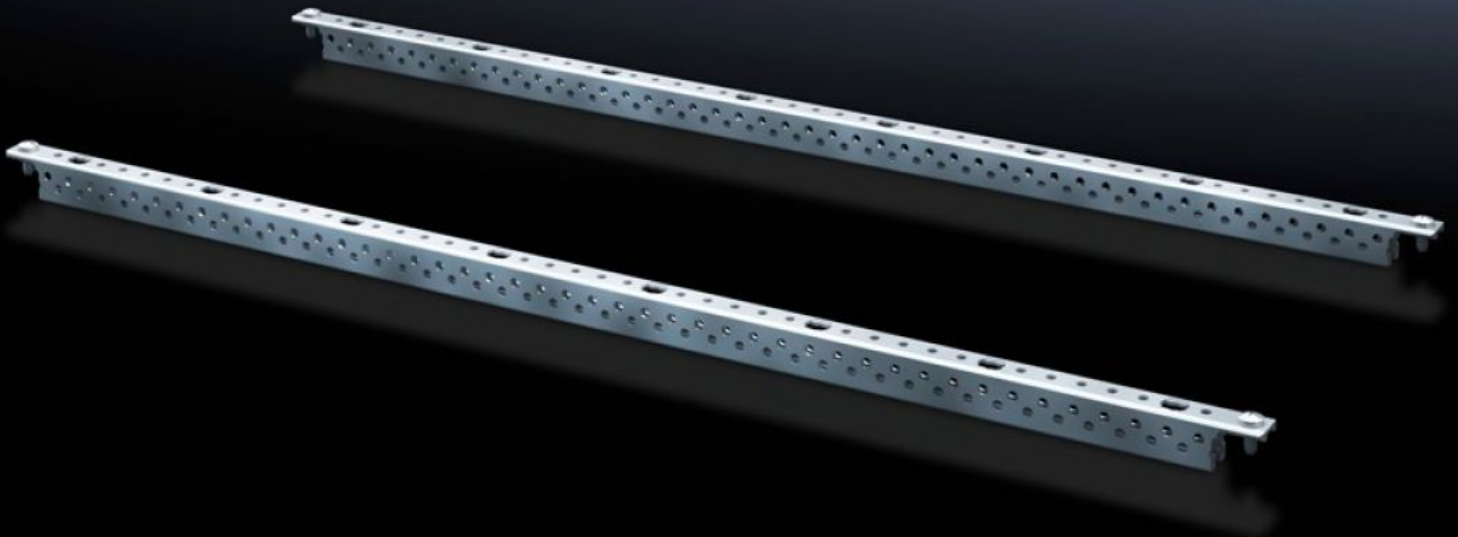

SV 9666.756 Montageprofil ISV

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.756 - Montageprofil ISV für AX

Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im AX/AE Schrank.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9666.756
Produktbeschreibung	Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Abmessung	Höhe: 900 mm
Baugröße	Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 6
Verpackungseinheit	2 Stück
Gewicht/VE	1.234 kg
Nettogewicht	1.034
Bruttogewicht	1.234
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177679948
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613