


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

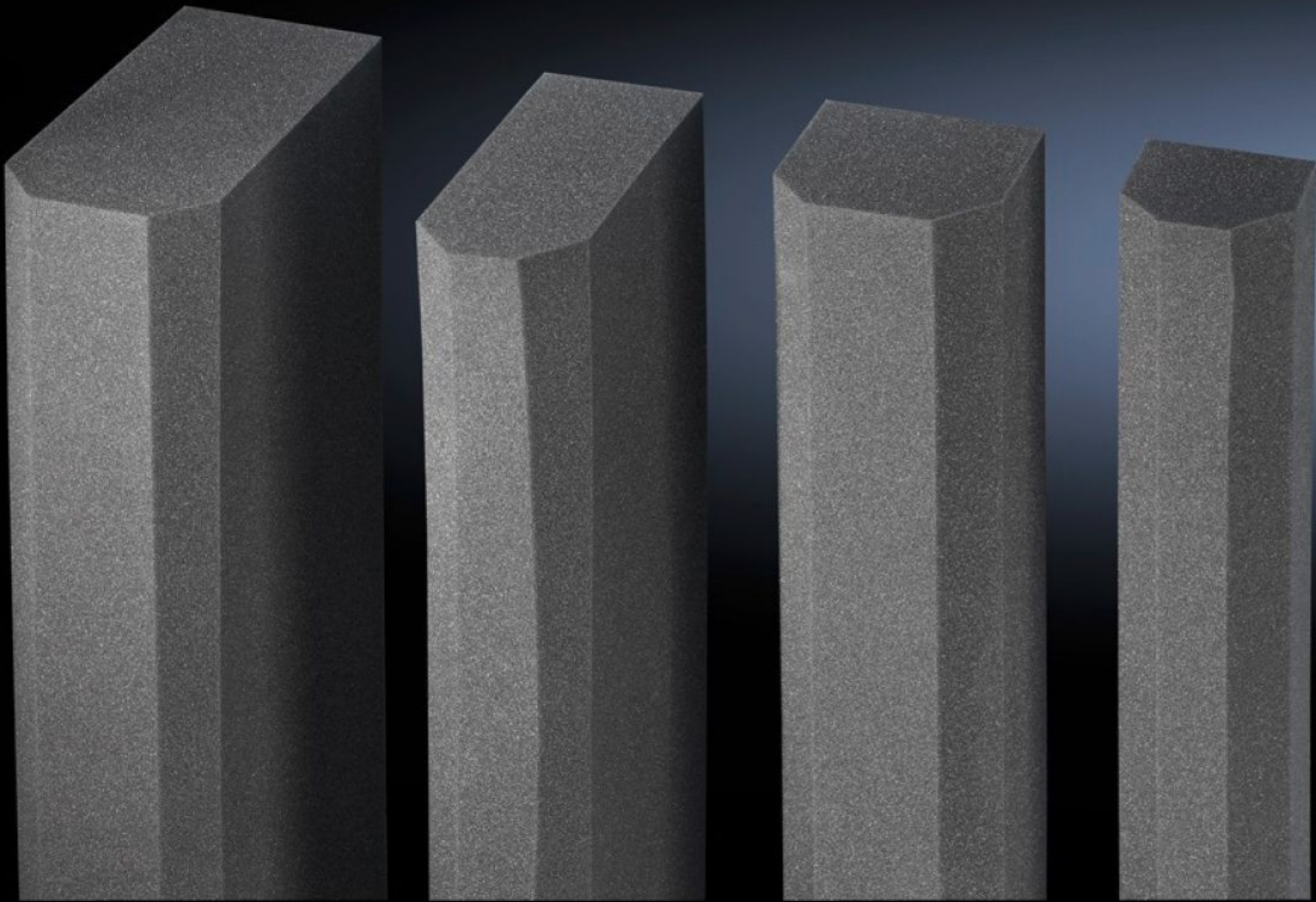

SK 3301.320

Cloisonnement vertical

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.320 - Cloisonnement vertical pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.320
Modèle	Auto-collant sur un côté
Description produit	Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
Matériau	Joint mousse polyuréthane Ignifuge selon UL 94 (HF1)
Couleur	Anthracite
Pour l'étanchéité entre	LCP et plan 19"
Dimensions	Largeur: 210 mm Hauteur: 1.915 mm Profondeur: 110 mm
Convient à	Largeur: 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	1,335 kg
Poids net	1.135
Poids brut	1.335
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177504424
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261