


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

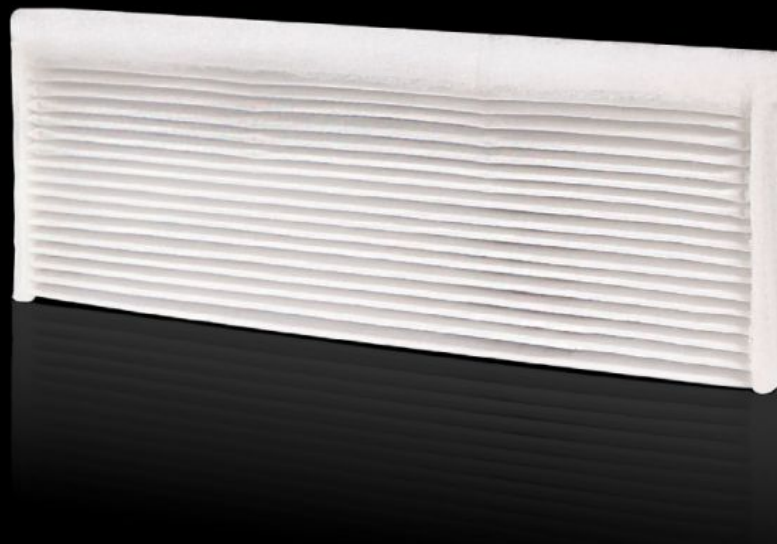

## SK 3174.120 Faltenfilter

Stand: 17.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3174.120 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

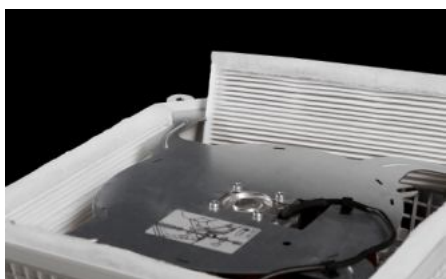

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3174.120
Ausführung	für Dachlüfter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Abmessung	Breite: 265 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 18 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: M5 nach DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Verpackungseinheit	12 Stück
Zolltarifnummer	56039390

# Eigenschaften

---

EAN	4028177969070
-----	---------------

---

ETIM 8	EC002513
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002513
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------