

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3237.054 Vliesfiltermatte

Stand: 29.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.054 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

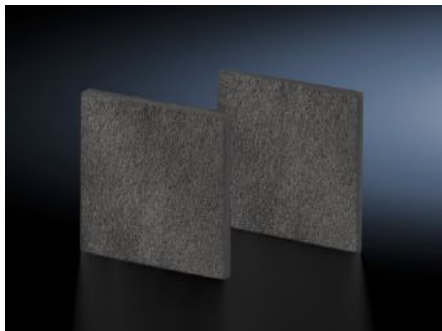

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3237.054
Ausführung	für Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Farbe	weiß
Hinweis	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Best.-Nr.	3237.3xx/3237.7xx
Abmessung	Breite: 89 mm Höhe: 89 mm Tiefe: 10 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Gewicht/VE	0,001 kg
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.005

# Eigenschaften

---

Bruttogewicht	0.012
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177651531
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC