


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

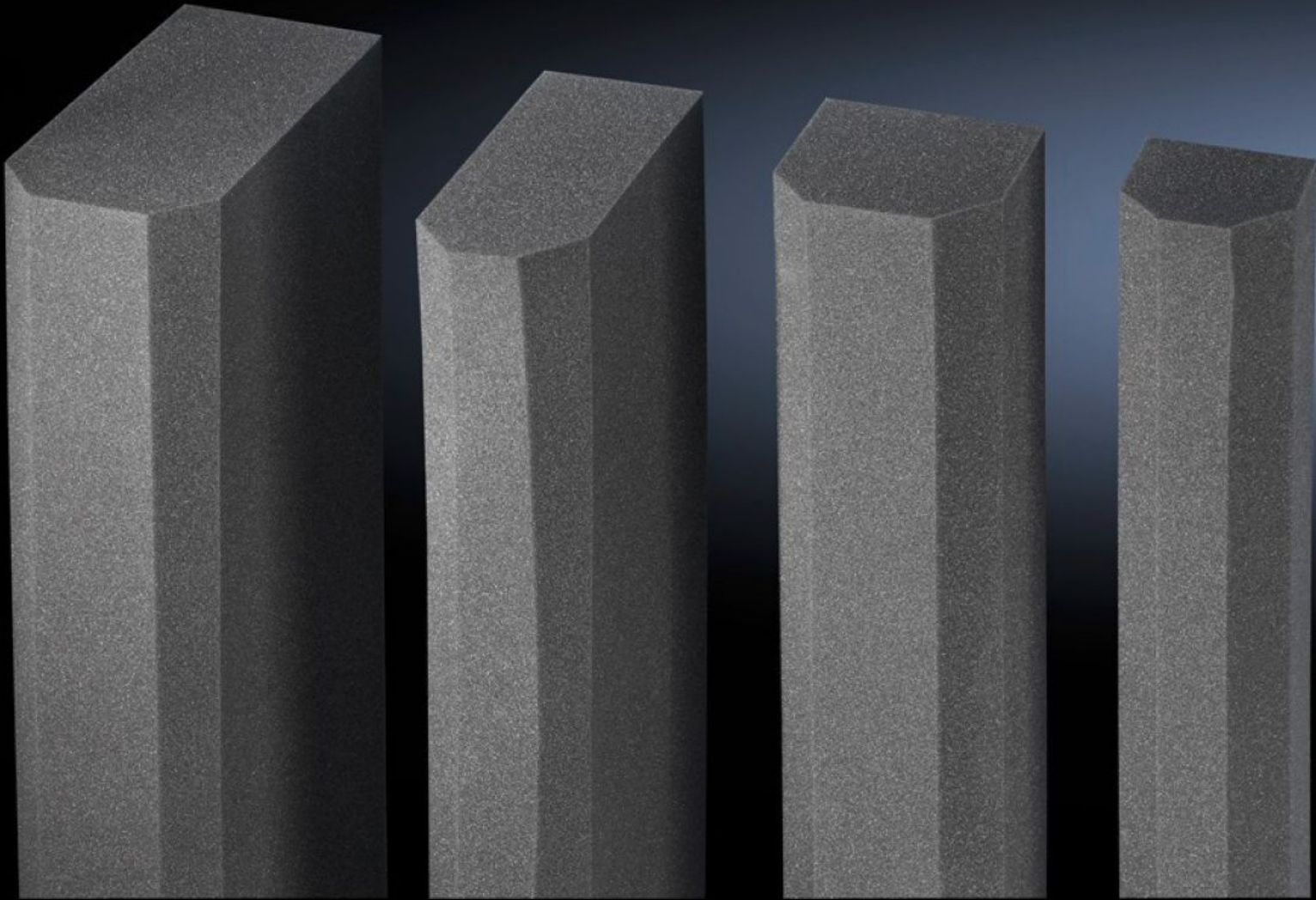

## SK 3301.320

## Abschottung vertikal

Stand: 30.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.320 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3301.320
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	LCP und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 210 mm Höhe: 1.915 mm Tiefe: 110 mm
Passend für	Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,335 kg
Nettogewicht	1.135
Bruttogewicht	1.335
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177504424
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Schaumgummi dick, 800 mm Rack, Abschottung  
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1)  
zur Blockade des Luftstroms links und rechts  
der 19"-Ebene. Für Schrankbreite 800 mm.  
Länge 1900 mm, selbstklebend  
VE = 1 St.