


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

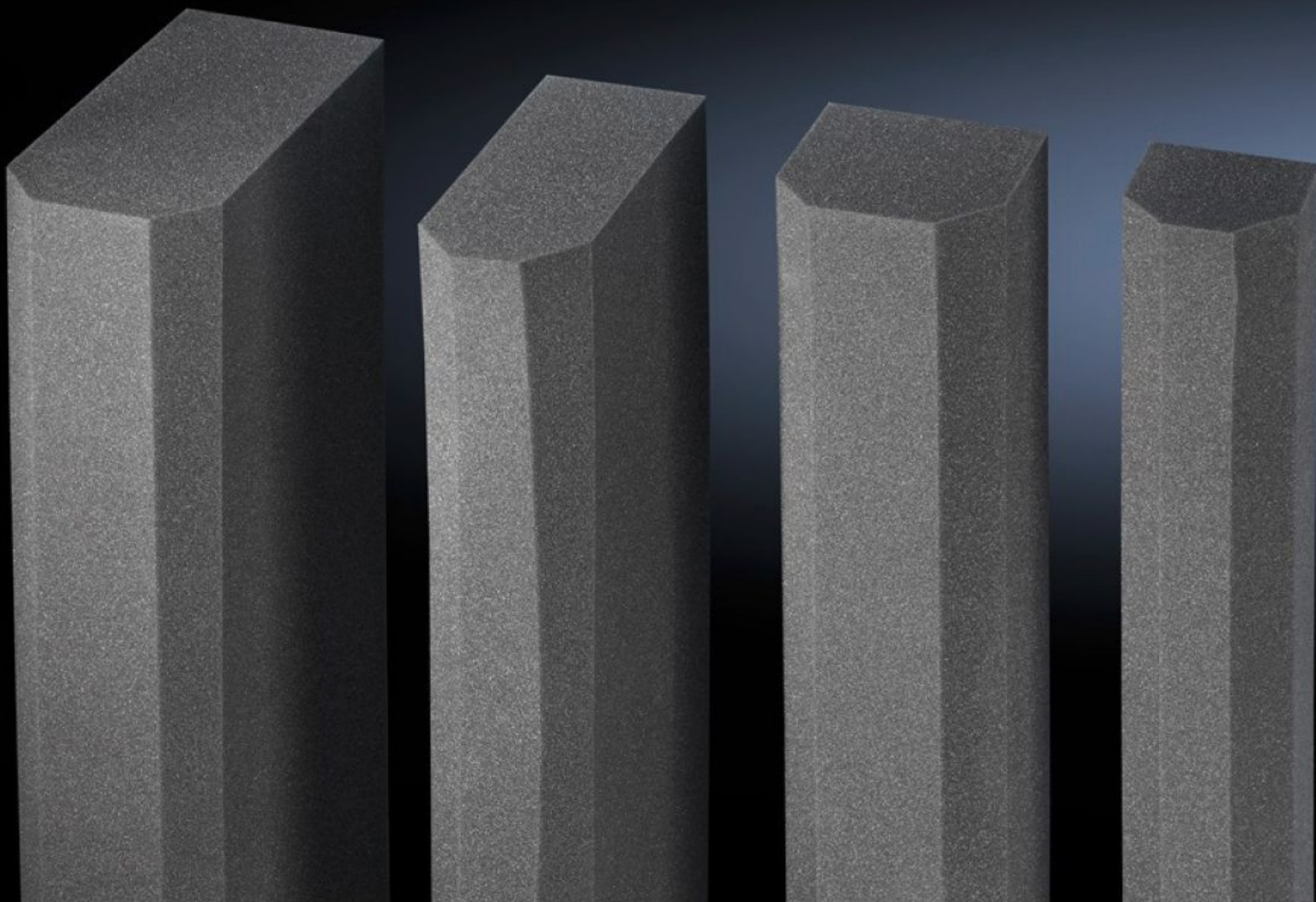

## SK 3301.370

## Abschottung vertikal

Stand: 21.12.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.370 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3301.370
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	LCP und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 110 mm Höhe: 1.915 mm Tiefe: 110 mm
Passend für	Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.619
Bruttogewicht	0.719
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177542068
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Ausschreibungstext

Schaumgummi dick, 600 mm Rack, Abschottung  
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94  
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links  
und rechts der 19"-Ebene. Für Schrankbreite  
600 mm.

Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.