


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

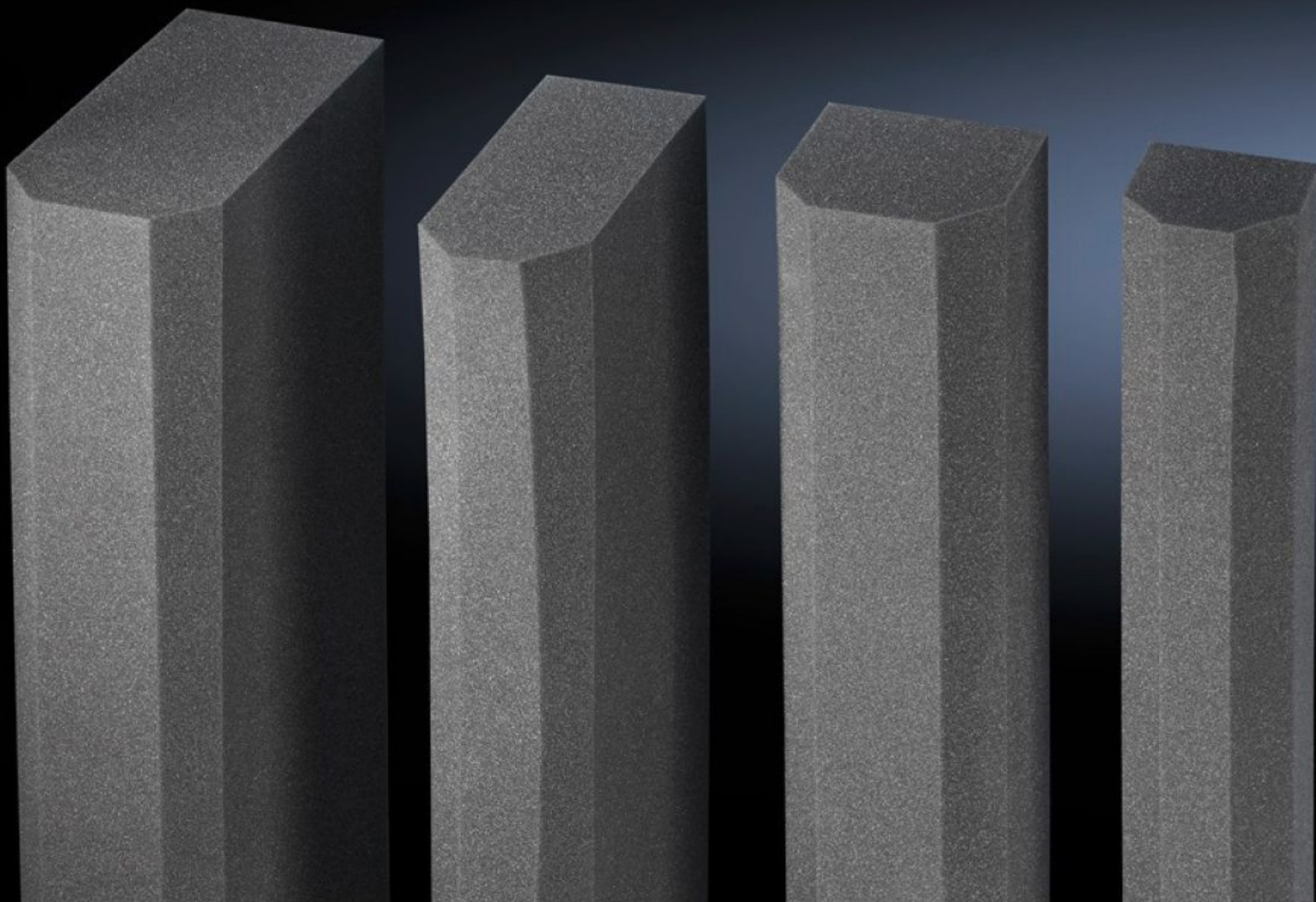

SK 3301.380

Abschottung vertikal

Stand: 14.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.380 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3301.380
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	Seitenwand und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 84 mm Höhe: 1.910 mm Tiefe: 84 mm
Passend für	Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,502 kg
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177507975
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Schaumgummi dünn, 600 mm Rack, Abschottung vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links
und rechts der 19"-Ebene.

Für Schrankbreite 600 mm.

Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.