


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

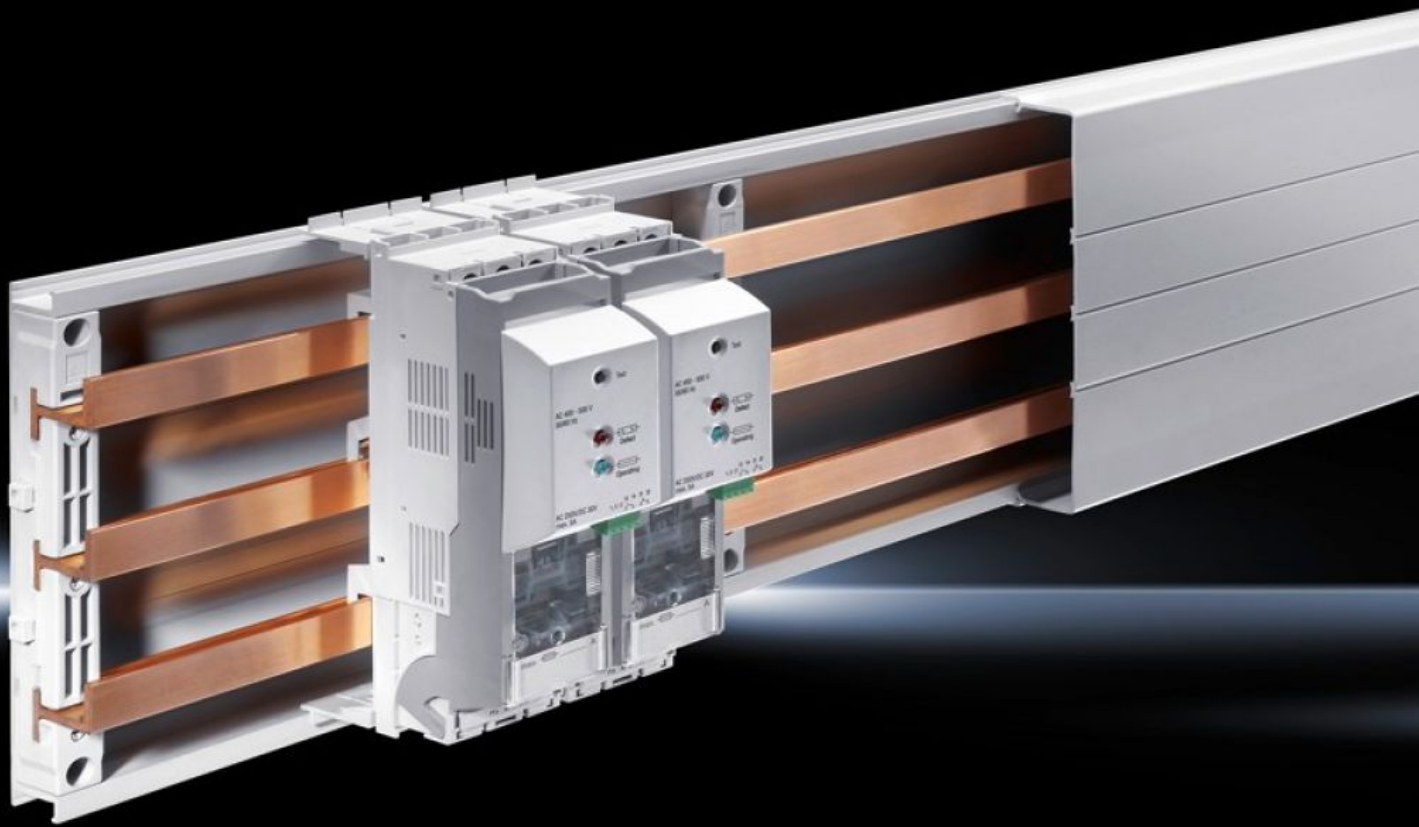

SV 3431.035

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 20.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3431.035
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.	100 A
Für NH-Größe	000
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 53 mm Höhe: 213 mm
Anschluss für Rundleiter- Querschnitte	2,5 - 50 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Anzahl Pole	3-polig
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,68 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.15
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177694125

Eigenschaften

ETIM 7.0 EC001040

ECLASS 8.0 27371401

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK