


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

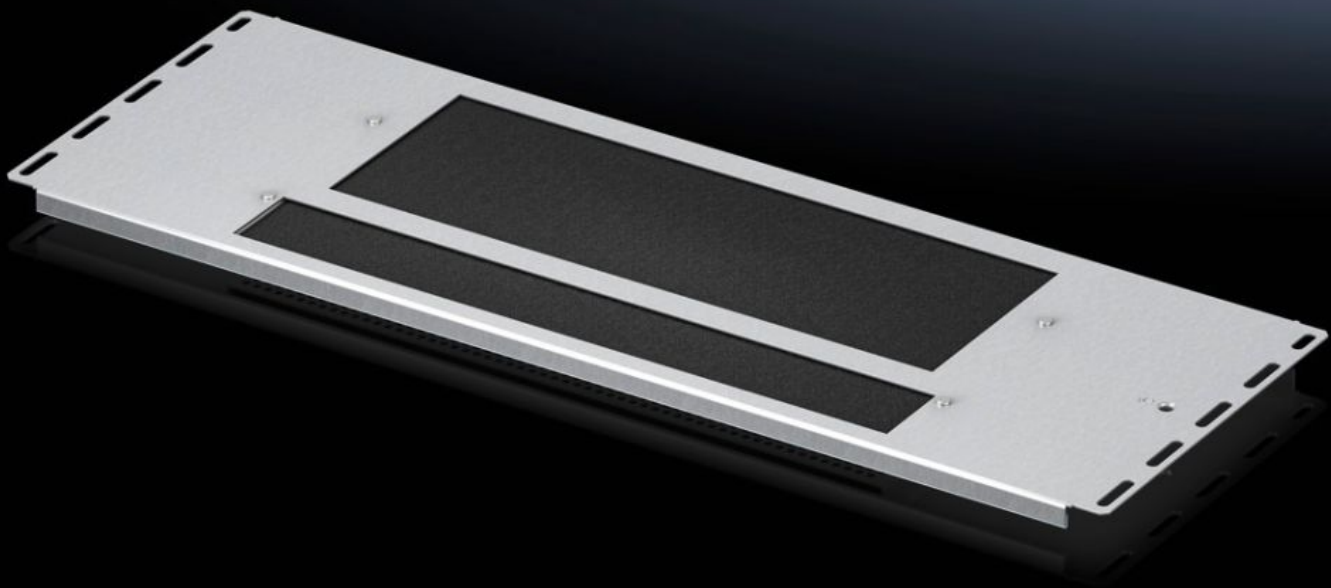

VX 5301.331

Bodenblech-Module, belüftet

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.331 - Bodenblech-Module, belüftet für VX IT

Zum Verschließen des Bodens.

Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 5301.331
Produktbeschreibung	Zum Verschließen des Bodens.
Nutzen	Großer Lochanteil zur Unterstützung der passiven Schrankbelüftung Einfacher Austausch der Filtermatte durch Einschub von oben
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech-Module, belüftet Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	2,38 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177950832
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261