


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

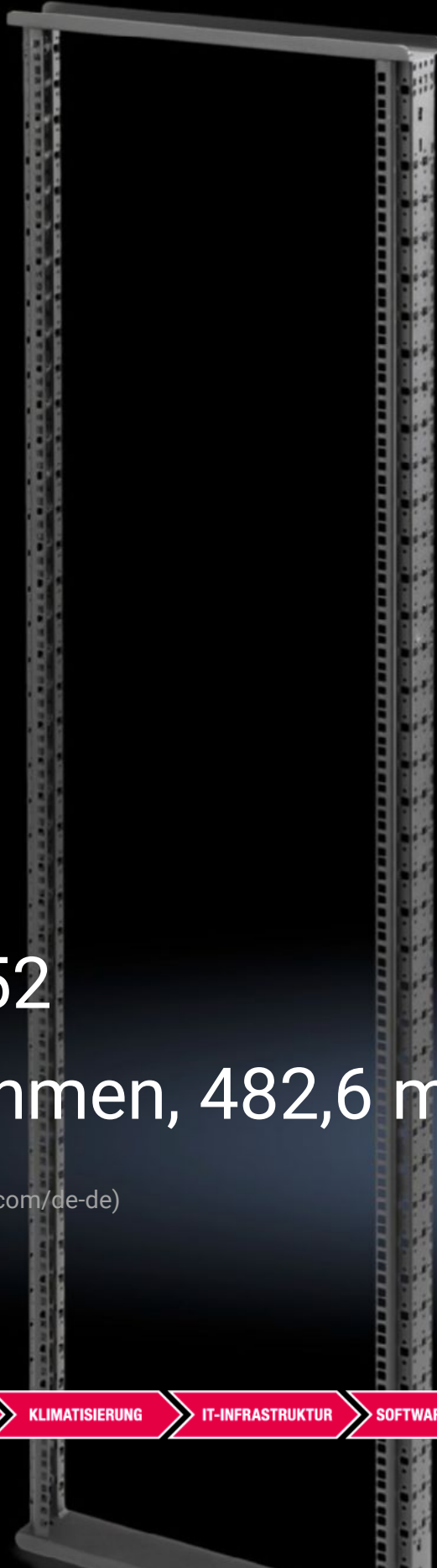

DK 5501.252

Montagerahmen, 482,6 mm (19")

Stand: 01.10.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.252 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5501.252
Produktbeschreibung	Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüsts. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Grundiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten	38 HE
Einbauposition	vorne
Belastbarkeit	Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.

Eigenschaften

Hinweis	Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüsts bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT Breite: 800 mm Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	14 kg
Nettogewicht	13
Bruttogewicht	14
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177716438
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261