


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

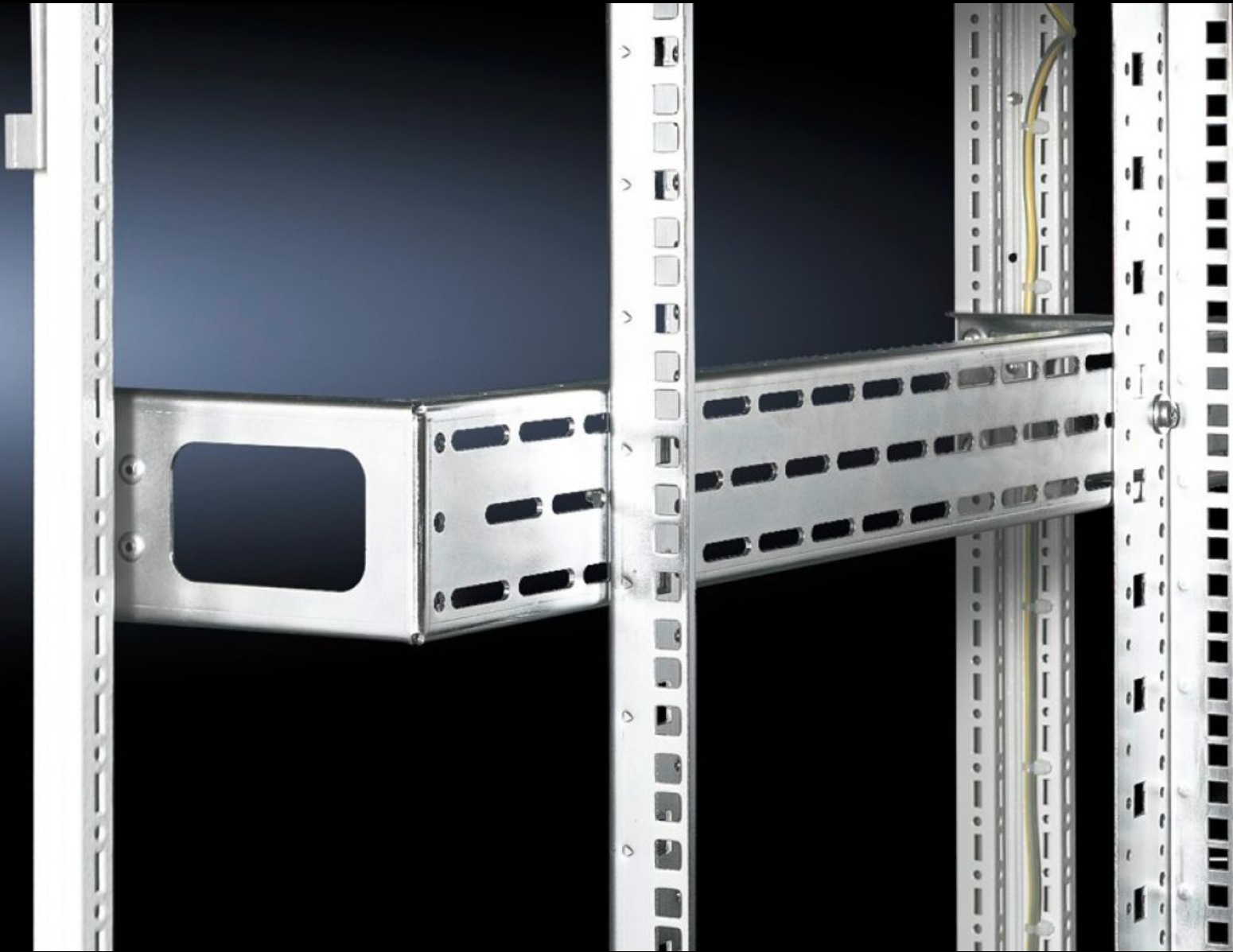

DK 7827.000

Tiefenstreben als Einbausatz

Stand: 29.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.000 - Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")

Bestehend aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7827.000
Produktbeschreibung	Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz besteht aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen. Eine VE ist ausreichend, um eine oder zwei zöllige Befestigungsebenen aufzubauen. Für extrem schwere Einbauten wird empfohlen, eine zusätzliche Tiefenstrebe mittig einzusetzen. Der frontseitige Ausbruch erleichtert die Kabelführung bei einem Komplettausbau.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Gewicht/VE	7,076 kg
Nettogewicht	6.72
Bruttogewicht	7.074
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177231375
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

DK-TS Tiefenstrebe

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm