


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

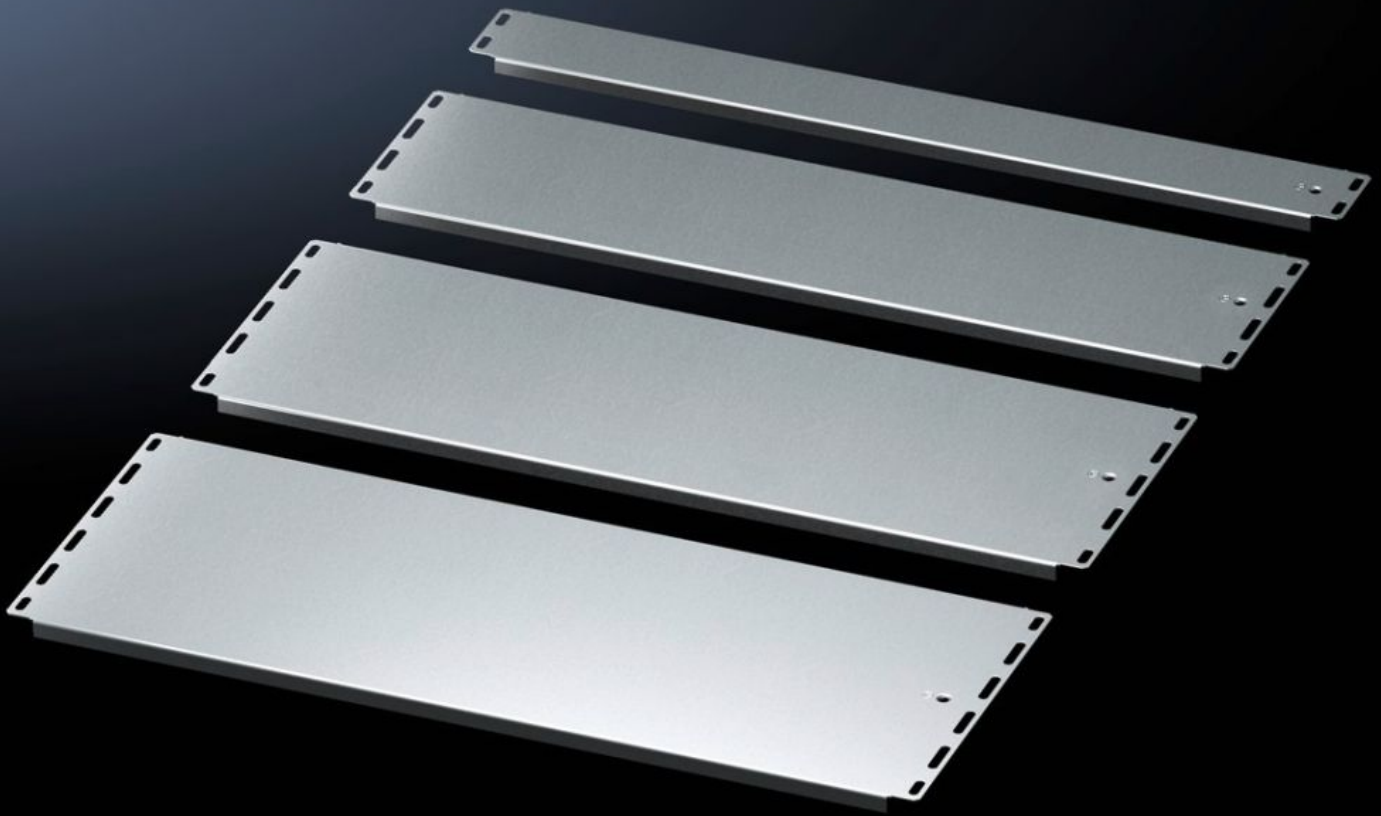

VX 8001.210 Bodenblech

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8001.210 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Best.-Nr. | VX 8001.210 |
| Produktbeschreibung | Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte |
| Abmessung | Breite: 490 mm Tiefe: 75 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: VX VX IT VX SE Standpult CX Pultunterteil CX Breite: = 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,76 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177948655 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)