
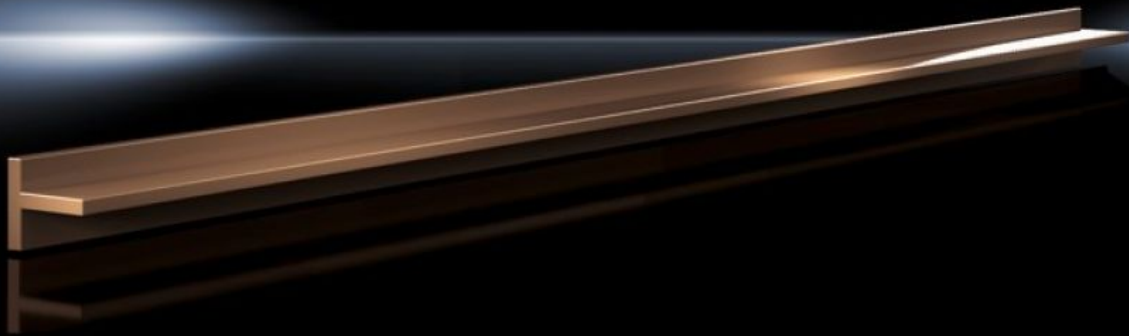


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

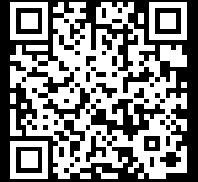

SV 9603.000

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

Stand: 19.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9603.000 - Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

E-Cu, 120 mm² Schienenquerschnitt.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9603.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	3 mm
Querschnitt	120 mm ²
Länge	1.100 mm
Abmessung	Länge: 1.100 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Gewicht/VE	4,068 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	1.18
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177140561
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Approbationen	C-UR UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,

Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten

Länge: 1100 mm

Schienstärke: 3 mm

Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS