


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

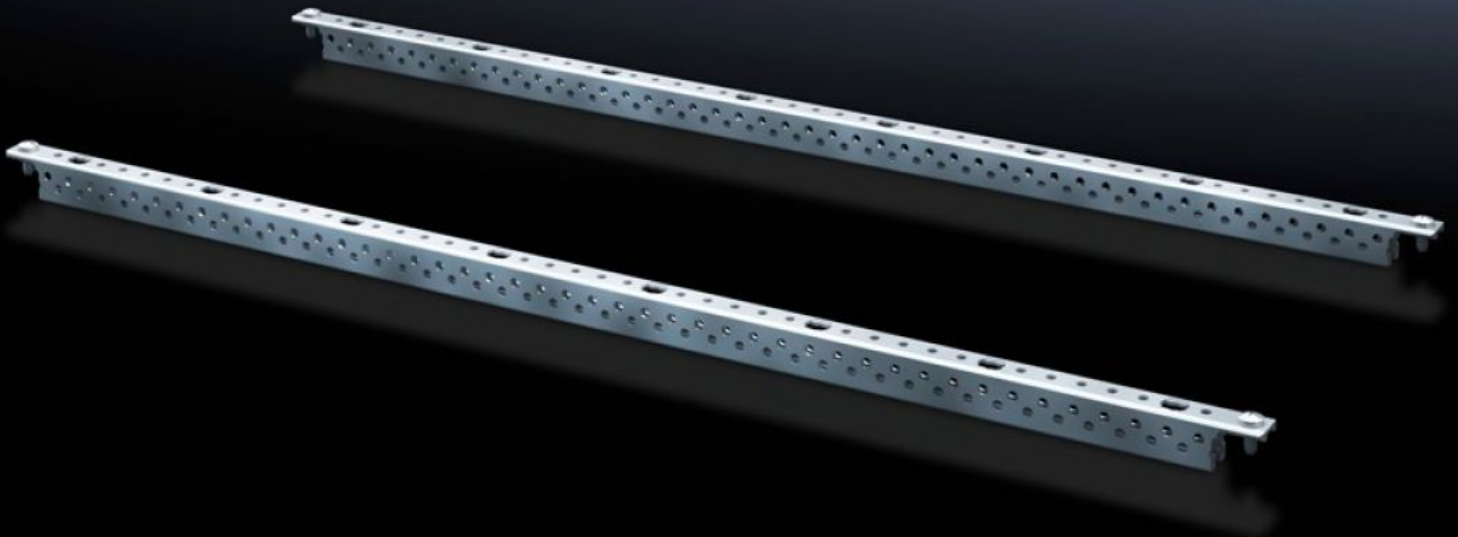

SV 9666.754 Montageprofil ISV

Stand: 28.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.754 - Montageprofil ISV für AX

Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im AX/AE Schrank.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9666.754
Produktbeschreibung	Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Abmessung	Höhe: 600 mm
Baugröße	Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4
Verpackungseinheit	2 Stück
Gewicht/VE	0,818 kg
Nettogewicht	0.718
Bruttogewicht	0.818
CFP/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse	Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177679931
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613