

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9681.206 Montagelochleiste

Stand: 19.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.206 - Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm- Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

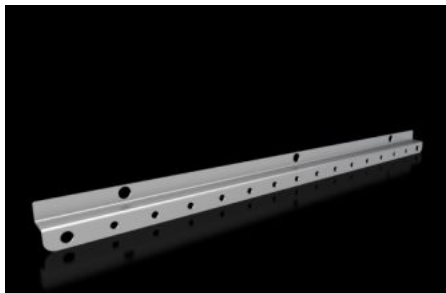

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9681.206
Produktbeschreibung	Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türrückseite verwendet werden. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm.
Material	Stahlblech, 1 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	398 mm
Montagehinweis	Für Schrankbreite 1000 mm: 1 x 9681.204 und 1 x 9681.206 Für Schrankbreite 1200 mm: 2 x 9681.206
Abmessung	Länge: 398 mm
Passend für	Breite: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Gewicht/VE	1,28 kg
Zolltarifnummer	73269098

Eigenschaften

EAN	4028177930049
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000386
----------	----------

ECLASS 8.0	27400501
------------	----------

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---