


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

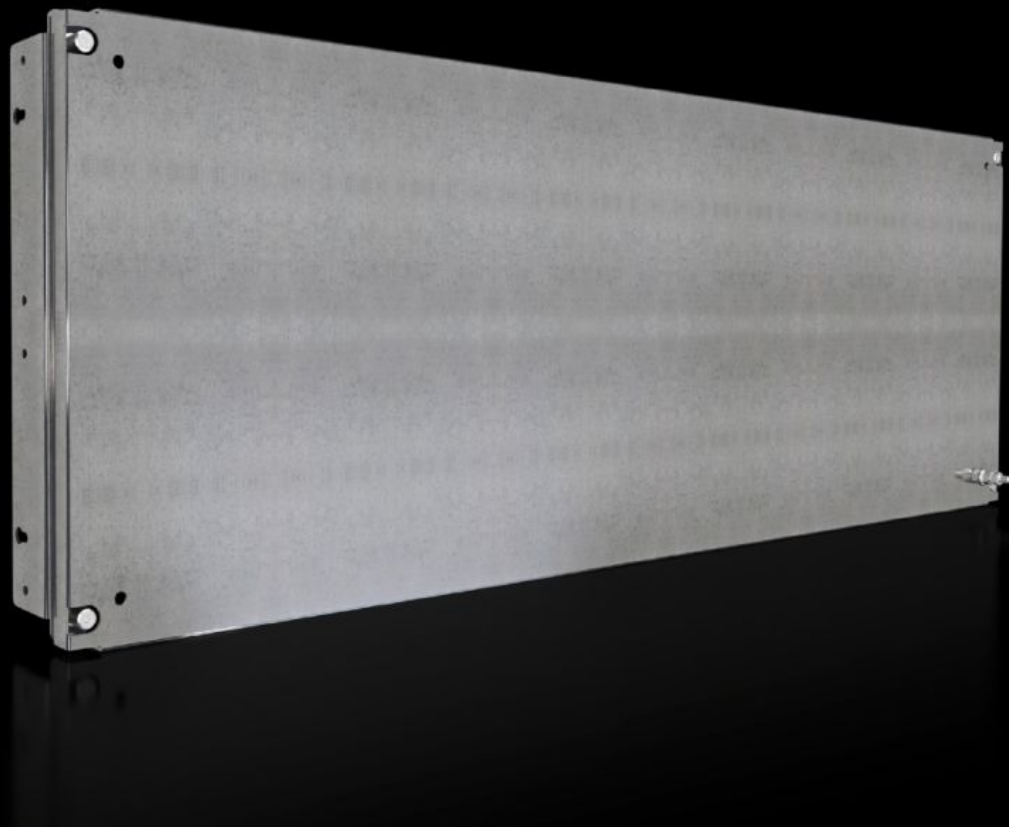

SV 9683.624 Teilmontageplatte

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.624 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Best.-Nr. | SV 9683.624 |
| Ausführung | geschlossen |
| Produktbeschreibung | Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich. |
| Material | Stahlblech, 2 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial |
| Für Funktionsraumhöhe | 400 mm |
| Abmessung | Breite: 1.102 mm Höhe: 393 mm |
| Passend für | Breite: = 1.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 9,14 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177935280 |
| ETIM 7.0 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK