

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# HD 2410.121

## HD-läpivientiholkki

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.121 - HD-läpivientiholkki

Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.

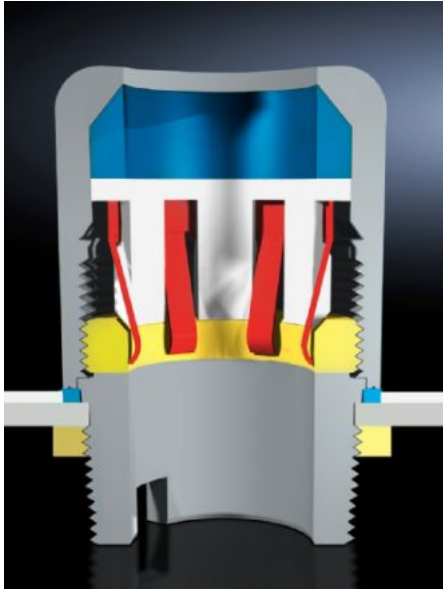

## ominaisuudet

Tilausno	HD 2410.121
Rakenne	EMC
Hyödyt	Estää tehokkaasti haitallisten mikrobin kertymistä, koska ulkopinta on sileä ja suljettu. Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet	Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus Puhdistilateknikka (esim. farmasia-ala) Biotekniikka Kemian teollisuus
Materiaali	Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303) Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Mitat	Kierre: M20 x 1,5
Kaapelin läpimitalle	6 - 12 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...100 °C

## ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö	5 kpl
Paino/VE	0,34 kg
Nettopaino	0.3
Tullitariffinimike	73181900
EAN	4028177928657
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
------------	---------------------------