


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

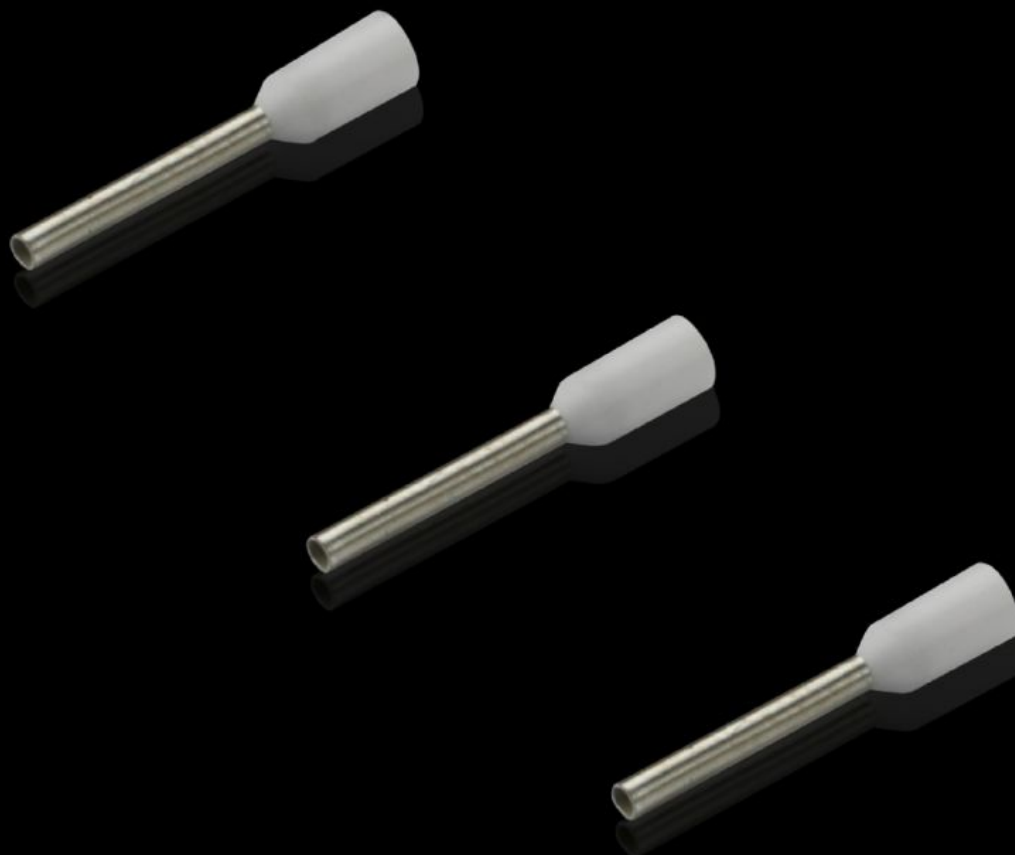

AS 4051.638 Érvéghüvelyek

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.638 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.638
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	fehér
Hossz	10 mm
AWG	20
Belső átmérő	2,6 mm
keresztmetszet	0,5 mm ²
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210
Kiépítési forma	ömlesztve (10 x 100 darab)
Csomagolási egység	1 000 db
Tömeg/cs. e.	1 kg
Nettó tömeg	1
Bruttó tömeg	0.094
Vámtarifaszám	85369010

Jellemzők

EAN	4028177815865
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------