
 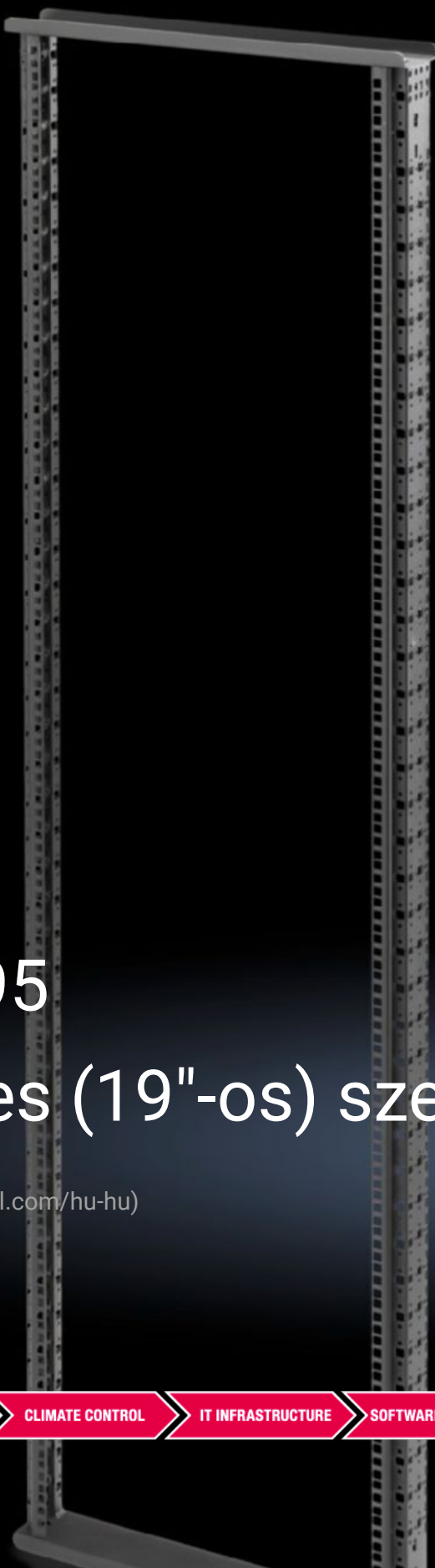


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.295

482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.295 - 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS-hez, TS IT-hoz

Az első és hátsó 482,6 mm-es (19") sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19") szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.

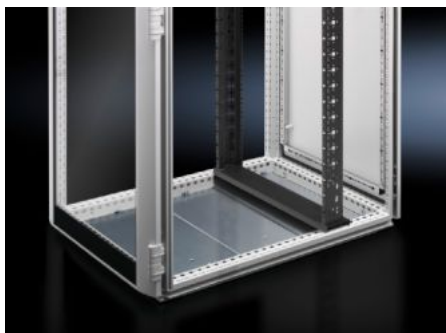

Jellemzők

| | |
|-------------------|--|
| Cikkszám | DK 5501.295 |
| Termékleírás | Hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret egy colos szerelősík TS vázszerkezetbe történő szereléséhez. A profil a TS IT-hoz hasonlóan a teljes rendszerkompatibilitást biztosítja, illetve a szerszám nélküli szerelést. Mélységében állítható rögzítés a tető- és fenékkeret között. Az egyes unitok két irányban számozottak. Elülső szerelőkeret, előkészítve a kábelkezelés és a dinamikus rackfelügyelet (RFID) integrálásához, hátsó szerelőkeret a PDU áramsínek helytakarékos beépítéséhez, mindkét oldalon a zéró U területen. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Alapozott |
| Szín | RAL 9005 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Magasságegységek | 47 U |
| Beépítési helyzet | hátsó |
| Terhelhetőség: | Statikus terhelés 15000 N-ig, egyenletes terheléseloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben. |

Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Megjegyzés | A szekrénykeret vázának külső szerelősíkja a további kiépítéshez megmarad, légtelítő lemezekkel a körbefutó leválasztás lehetséges |
| Használható | Házípus: TS TS IT Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 17,95 kg |
| Nettó tömeg | 14 |
| Bruttó tömeg | 17.32 |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| EAN | 4028177716520 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |