


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

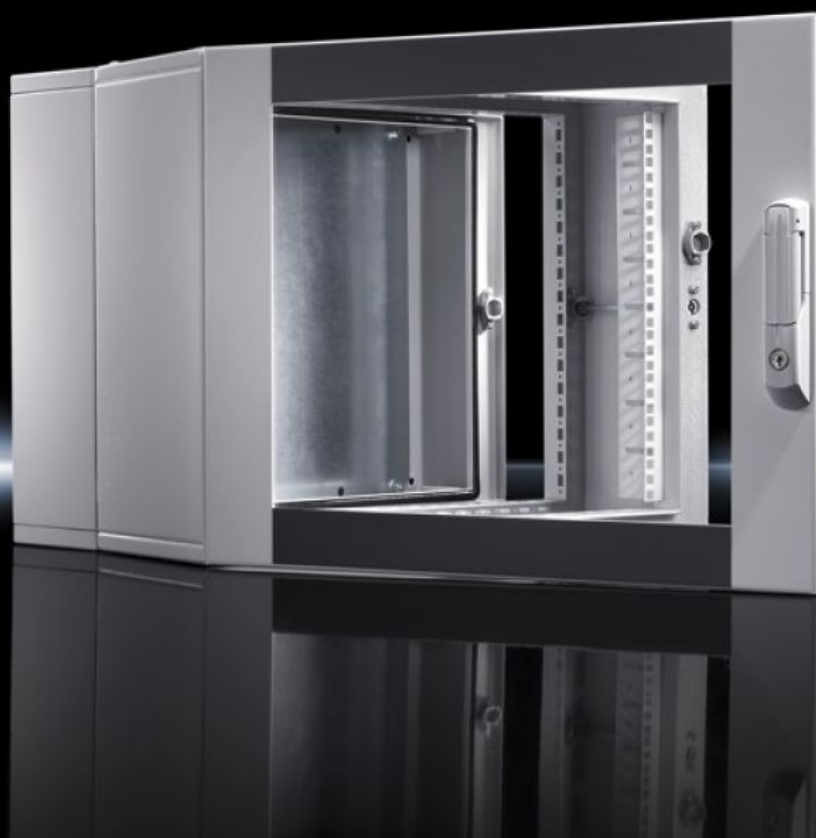

EL 2262.605

Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 9/01/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2262.605 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, piastra di montaggio inclusa. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	EL 2262.605
Esecuzione	Contenitori da parete IT con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata) Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza	12 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 612 mm Profondità: 473 mm
Profondità di installazione	420 mm

Caratteristiche

Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 549 mm
Profondità parte incernierata	316 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	485 mm x 565 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	600 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	37.05
Peso lordo	39
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177324404
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvazioni

Approvazioni	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	---