


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

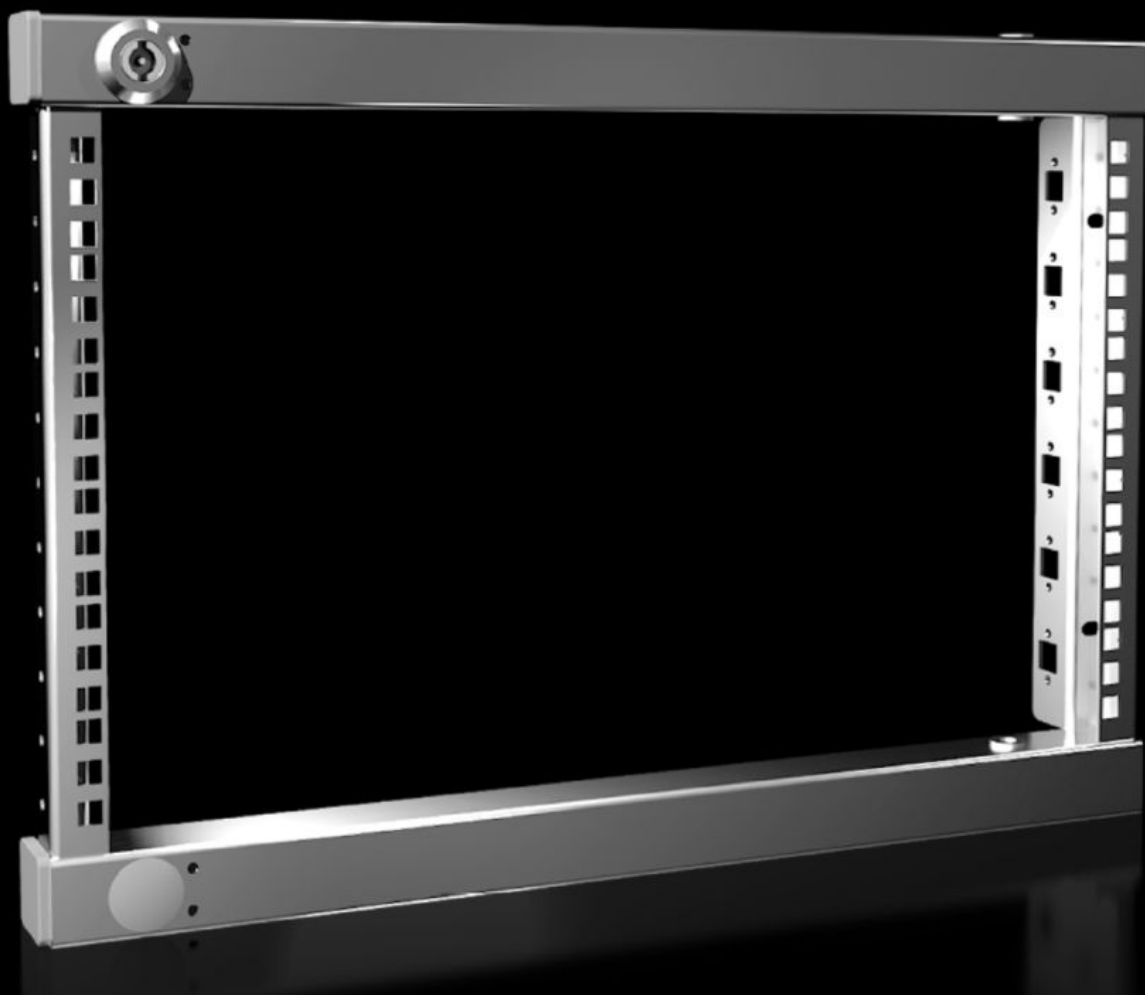

VX 8619.510

Telao girevole parziale

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.510 - Telaio girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").



Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 8619.510
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	2 cerniere a 130° Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio al set d'installazione
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio in AX è inoltre necessario il kit di montaggio AX
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE AX Larghezza: = 600 mm = 800 mm Altezza: ≥ 600 mm

Caratteristiche

Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE
--------------------------------	-------------

Unità di altezza	6 HE
------------------	------

Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE AX
--------------------------------	-------------------

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso/Conf.	3,06 kg
------------	---------

Peso netto	2.861
------------	-------

Peso lordo	3.084
------------	-------

Codice tariffa doganale	94039910
-------------------------	----------

EAN	4028177919570
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
