

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 インサート ケージナット、19イン チ

State: 2024/10/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - インサート ケージナット、19インチ

正面の固定用四角穴に差し込み、固定ネジで固定する、開きナットで構成されています。

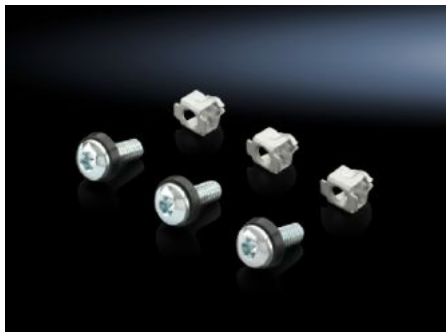

Features

品番	DK 2094.400
仕様	固定穴の大きさ 9.5 x 9.5 mm
製品説明	ナットは四角穴の正面に差し込み、固定ねじで止めるだけです。ねじ止めの際にはケージが広がるので、ずれずにぴったりと装着できます。クランピング幅 1.2~4.5 mm。トルクスねじ、ビットサイズ T 30。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	フラットヘッドねじ エキスパンディングナット プラスチックワッシャー
寸法：	ねじ: M6 ねじ長さ: 16 mm

Features

1パック	50 個
質量/パック	0.35 kg
純質量	0.3
総質量	0.38
PCF/PU (cradle-to-gate)	1.3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
関税率番号	73181900
EAN	4028177488847
E-Number Sweden	E7239814
ETIM 8	EC002358
ETIM 7.0	EC002358
ECLASS 8.0	23110815