


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

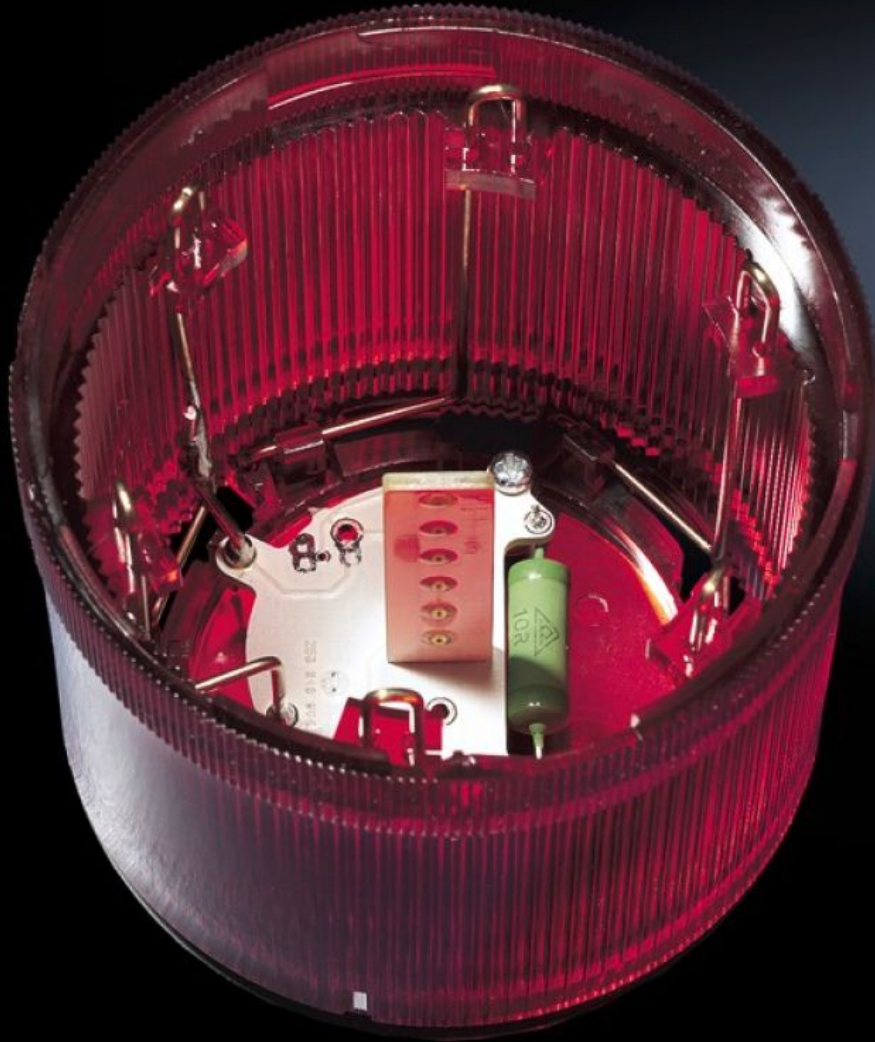

SG 2371.000

ストロソ点滅型ライト

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.000 - ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、 モジュール式

最適化したプリズム技術により、信号を360°放射します。同一電圧で可能な段数：5要素。

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 品番 | SG 2371.000 |
| 仕様 | ストロソ点滅型ライト |
| 製品説明 | 最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。 |
| メリット | 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。 点滅用エレメントおよびフラッシュ用エレメントは電球も含み、直接取り付け可能 |
| 機能方法 | 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。 |
| 材質 | ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート |
| 塗装色 | 赤 |
| 直径 | 70 mm |
| 定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ | 2500 V AC |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格電流 最大 | 125 mA |
| 寸法： | 高さ: 56 mm |

Features

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合) |
| 定格電圧 | 24 V (DC) |
| 1パック | 1 個 |
| 質量/パック | 0.12 kg |
| 純質量 | 0.09 |
| 総質量 | 0.098 |
| 関税率番号 | 85311095 |
| EAN | 4028177220072 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

Approvals

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Approvals | C-UL UL + C-UL (listed) UR |
|-----------|----------------------------------|