


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

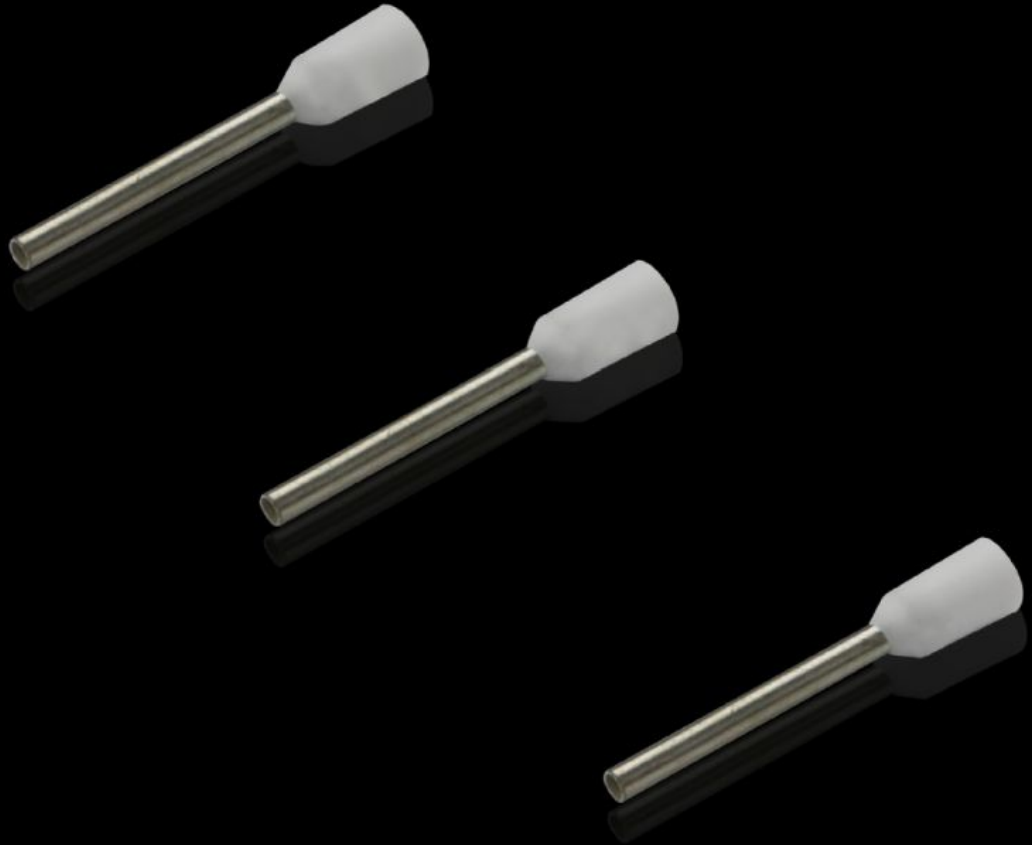

AS 4050.737 スリーブ端子

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.737
仕様	手作業による圧着用 全自動ワイヤアセンブリー装置 WTC ワイヤターミナル用
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	12 mm
AWG	20
内径	2.6 mm
適用断面積	0.5 mm ²
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210
納品形態	単体で (100 個入り、10 セット)

Features

1パック	1,000 個
------	---------

質量/パック	1 kg
--------	------

総質量	0.105
-----	-------

関税率番号	85369010
-------	----------

EAN	4028177805057
-----	---------------

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ETIM 7.0	EC000005
----------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------