


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

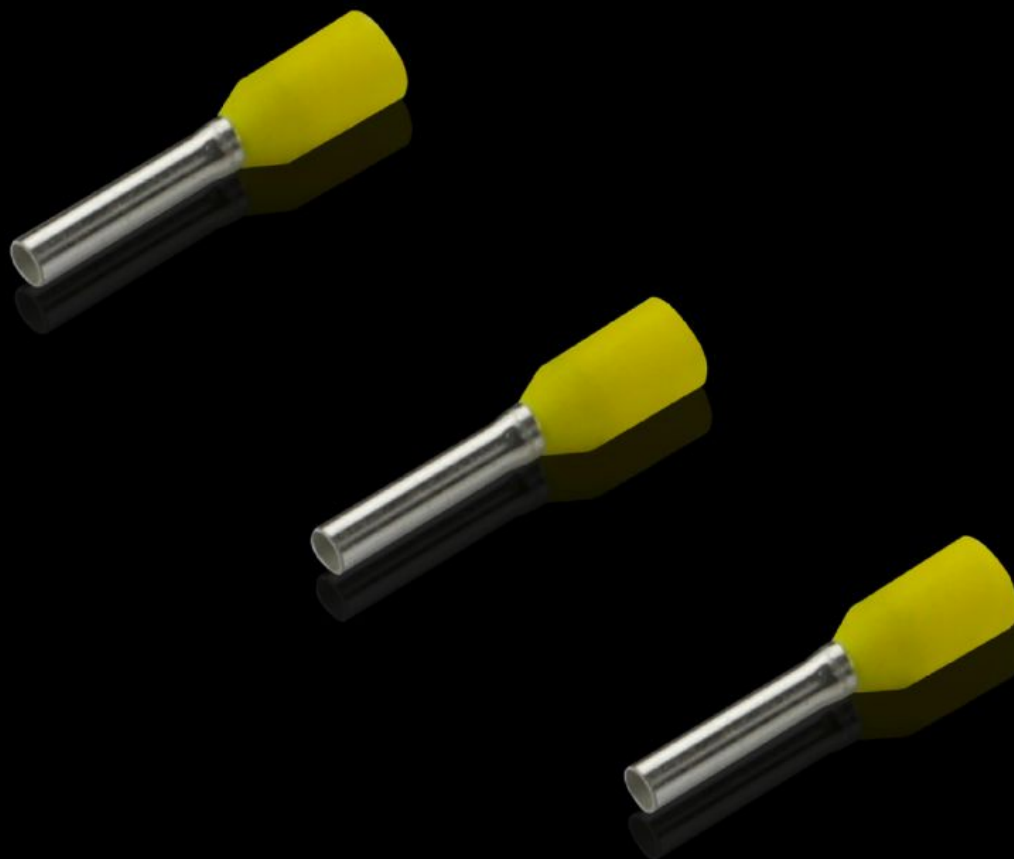

AS 4050.769

スリーブ端子

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.769 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.769
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	黄
長さ	8 mm
AWG	18
内径	3 mm
リターン色番号	Yes
適用断面積	1 mm ²
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リターンの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210 4050.452
納品形態	単体で
1パック	500 個

Features

質量/パック	0.5 kg
--------	--------

純質量	0.5
-----	-----

総質量	0.049
-----	-------

関税率番号	85369010
-------	----------

EAN	4028177815742
-----	---------------

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ETIM 7.0	EC000005
----------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------