


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

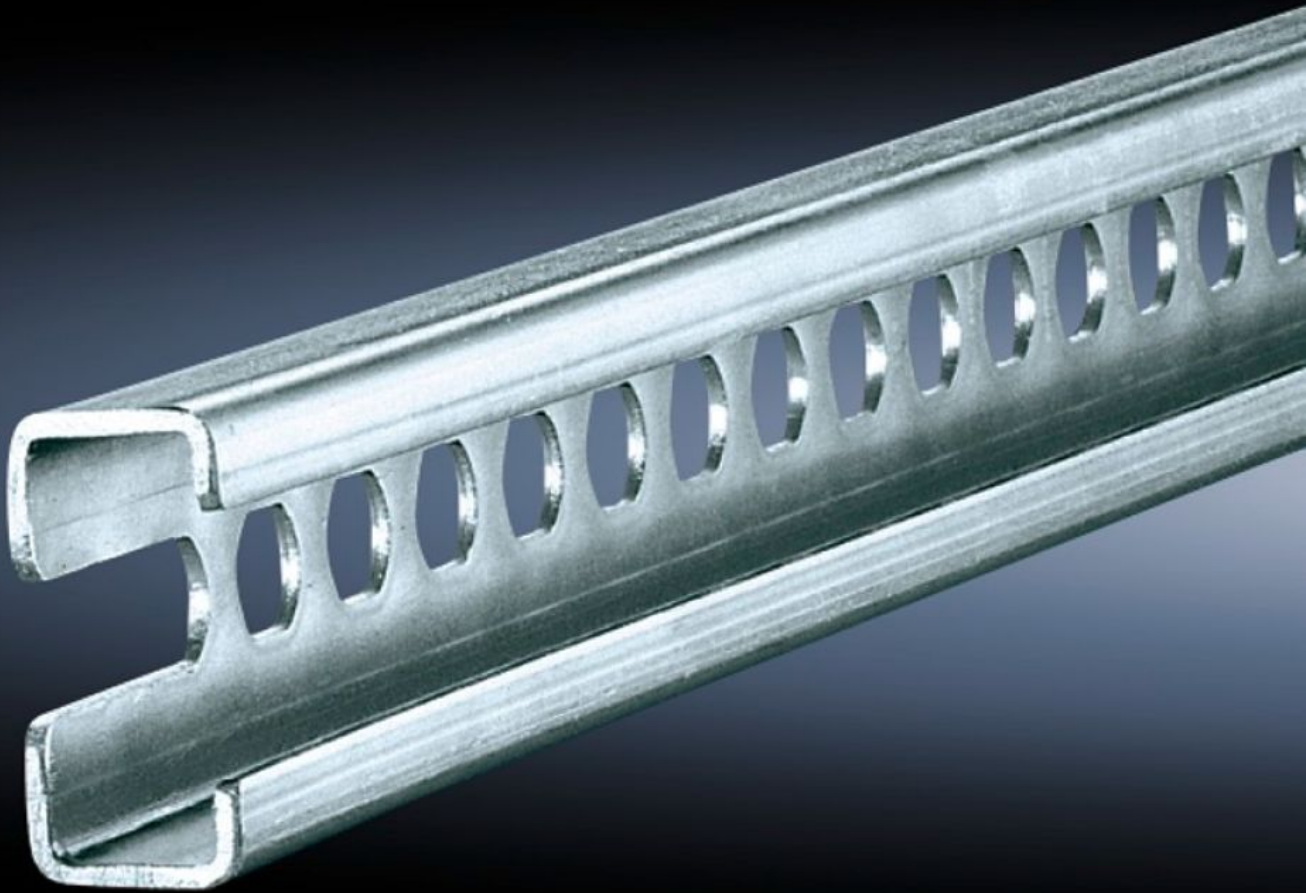

SZ 4944.000

Cレール30/15

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4944.000 - Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、 VX SE用

エンクロージャーの水平プロファイル (フレーム) または TP 用の底部拡張レールには直接取り付けます。エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。



## Features

品番	SZ 4944.000
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
長さ	555 mm
取り付け方法	VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット TS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 上下の幅方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに 水平TSフレームに

# Features

適用	エンクロージャータイプ: VX TS AX ウォール型キャビネット、3分割型 適用幅/奥行: 600 mm
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム
1パック	6 個
質量/パック	2.382 kg
純質量	2.118
総質量	2.4
PCF/PU (cradle-to-gate)	9.1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
関税率番号	73269098
EAN	4028177114593
ETIM 8	EC000386
ETIM 7.0	EC000386
ECLASS 8.0	27400602