
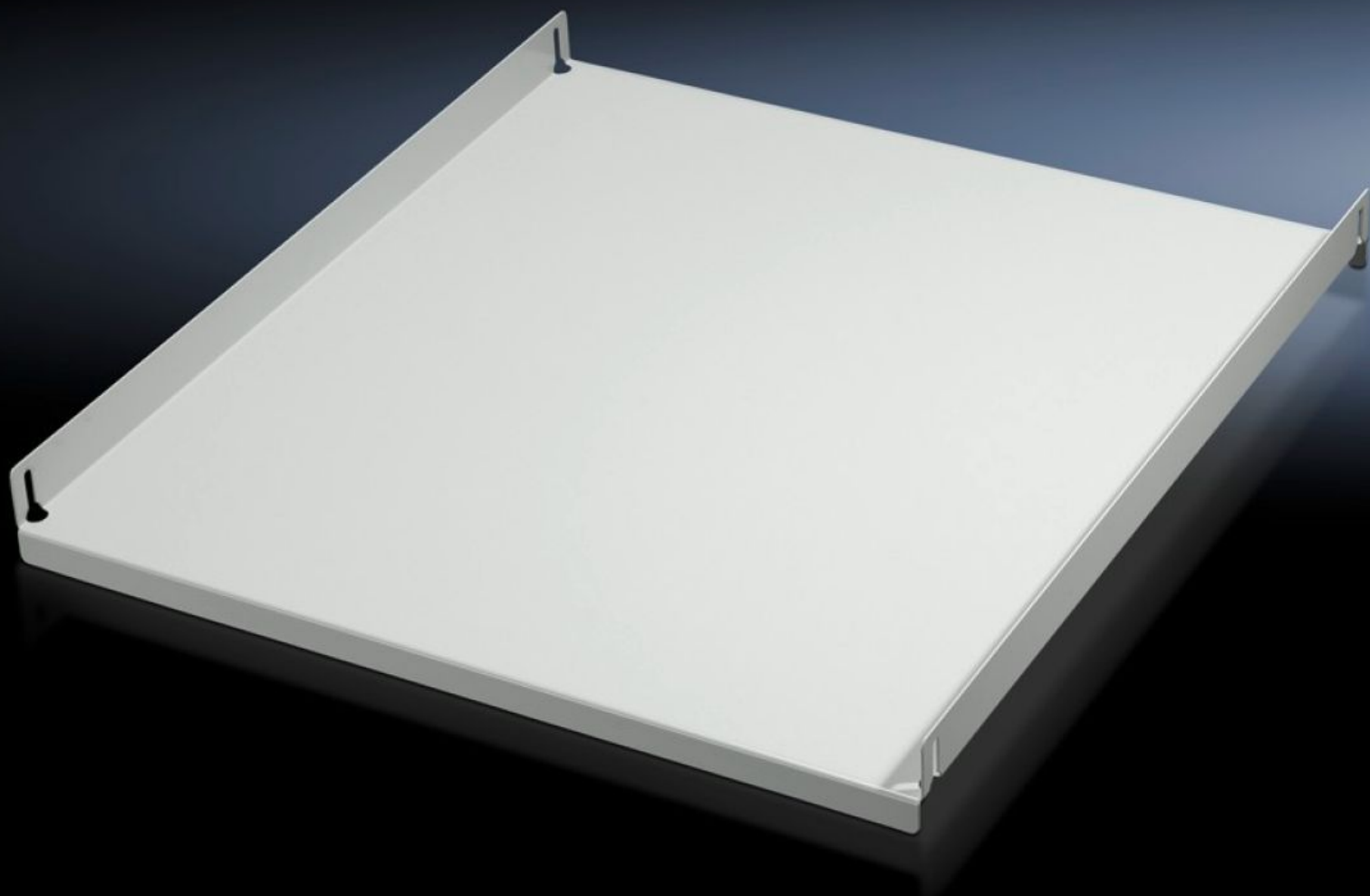


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

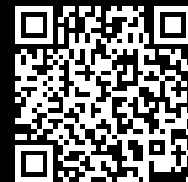

DK 7000.620

ユニットテーブル、固定式

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.620 - ユニットテーブル、固定式 TE 用

横から、前後の482.6 mm（19インチ）のマウンティングフレームに固定されます。負荷能力：30 kg。

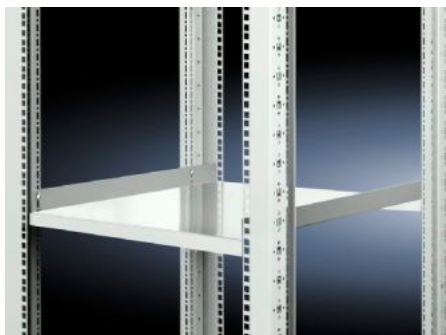

Features

品番	DK 7000.620
製品説明	TE のフロント側とリア側の 482.6mm(19インチ)マウントフレーム間にサイドから固定します。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
注記：	スライドレールとの併用はできません。
耐荷領域	幅: 505 mm 奥行: 410 mm

Features

寸法：	幅: 511 mm
	高さ: 22 mm
	奥行: 413 mm

1パック	1個
------	----

質量/パック	3.45 kg
--------	---------

純質量	3.25
-----	------

総質量	3.7
-----	-----

関税率番号	94039910
-------	----------

EAN	4028177436411
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
