

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7296.000

## 第二取り付け面

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7296.000 - 第二取り付け面 データラック用

482.6 mm（19インチ）ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとガイドレールの固定用。

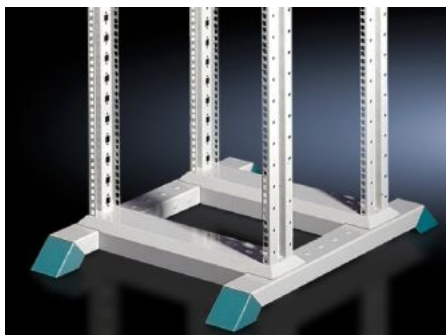

## Features

品番	DK 7296.000
製品説明	482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。
材質	鋼板、2 mm
表面	塗装
塗装色	プロファイルフレーム：RAL 7035 トリムパネル：RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き 取付け用アクセサリ
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
高さ単位(ユニット)	31 U

# Features

---

1パック	1 個
質量/パック	11.685 kg
純質量	11.101
総質量	11.685
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	44.5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
関税率番号	94039910
EAN	4028177128798
E-Number Sweden	E7282520
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261