

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.860

## ベース一式

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.860 - ベース一式 VX、TS 用

耐震仕様のエンクロージャーを床面にしっかり固定するために使用します。床面へのしっかりした接続を外部から可能にする、外側配置の M6 メートルねじ。

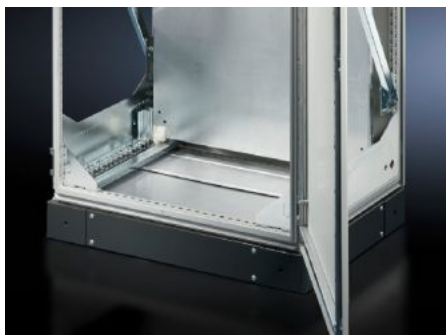

## Features

品番	TS 8601.860
製品説明	耐震仕様のエンクロージャーを床面にしっかり固定するために使用します。床面へのしっかりした接続を外部から可能にする、外側配置の M6 メートルねじ。
材質	コーナーピース：鋼板 5 mm トリムパネル：普通鋼板 2 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7022
同梱品	ベース、組立済 コーナーピース 4個 奥行きレール 2本 前後部用ブラインドカバー 1枚
注記：	クイックハンドルおよび地震対策キットとの組み合わせで、Telcordia (テルコーディア) GR-63-CORE による地震ゾーン 4 の要件を満たします。
寸法：	高さ: 100 mm

# Features

---

適用	エンクロージャータイプ: VX TS 幅: = 800 mm 奥行: = 600 mm
1パック	1 個
質量/パック	15.9 kg
純質量	15.06
総質量	15.87
PCF/PU (cradle-to-gate)	60.6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
関税率番号	94039910
EAN	4028177413597
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003