


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

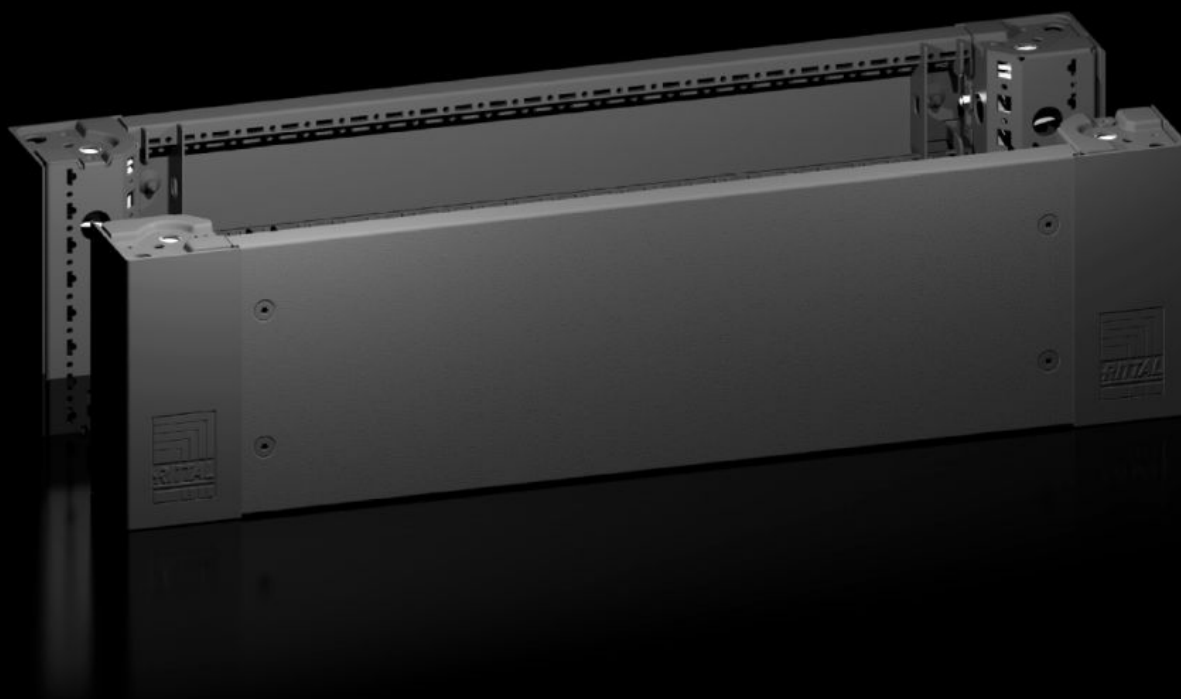

VX 8640.023

ベース コーナーピース、前後に
ベース トリムパネル付き、200 mm

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.023 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | VX 8640.023 |
| 製品説明 | エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。 |
| 材質 | ベース コーナーピース：鋼板 ベースサイド部：鋼板製 コーナーおよび連結部カバープラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む |

Features

| | |
|-----------------|--|
| 注記： | ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します |
| 寸法： | 高さ: 200 mm |
| 適用 | 幅: = 800 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| 質量/パック | 9.24 kg |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 7.52 |
| 総質量 | 9.24 |
| 関税率番号 | 94039910 |
| EAN | 4028177958876 |
| E-Number Sweden | E3465371 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|